

Juin 2024


**NOUVEAU**

**Sevvo +**

Additif tarifaire

## Distribuez vos courants fort et faible

Sevvo +, des gaines pour tous vos cheminements intérieurs ou extérieurs dans les bâtiments résidentiels et tertiaires, qu'elles soient encastrées dans les murs ou simplement en saillie sur un mur.

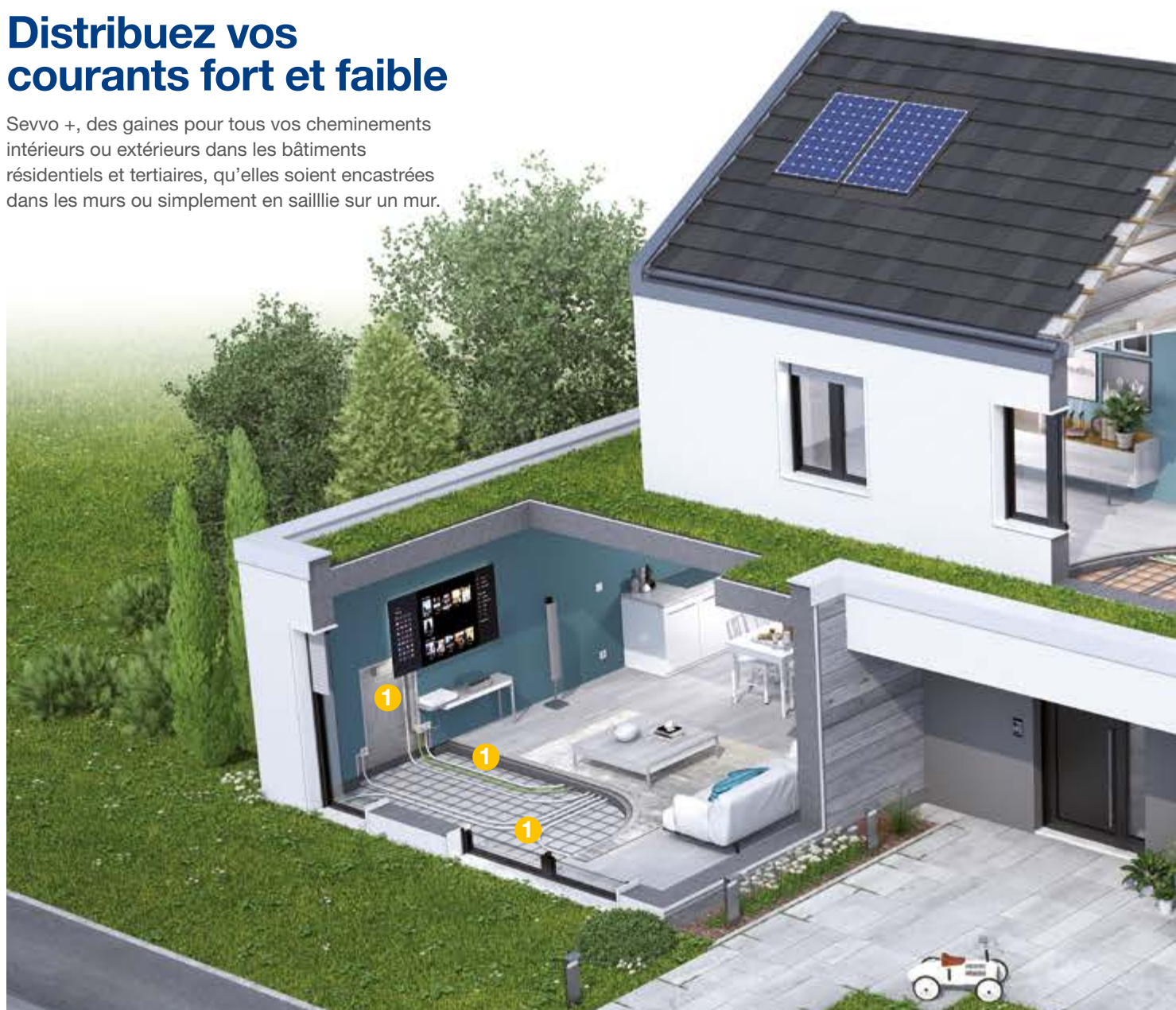

## Choisir son conduit

Types de conduits		ICTA 3422			IRL 3321
Gammes		Sevvo expert + <b>1</b>	Sevvo expert + TIIB TINB <b>2</b>	Sevvo classic + <b>3</b>	Hk tubitech <b>4</b>
	Pose en saillie	intérieur ●	intérieur ●	intérieur ●	intérieur ●
	extérieur	●	●	●	●
Pose en encastré	mur	●	●	●	●
	plancher	●	●	●	●
	dalle	●	●	●	●
Pose en souterrain		●	●	●	●

● Compatible    ● Non permanent    ● Incompatible



## Choisir sa gamme ICTA

Une offre adaptée aux exigences de chaque application

### Types de conduits ICTA 3422

Gammes	Sevvo expert + <b>1</b>	Sevvo expert + TIIB TINB* <b>2</b>	Sevvo classic + <b>3</b>
Lubrification	+++	+++	++
Souplesse	+++	+++	++
Traction	+++	++	++
UV <sup>(1)</sup>	++	+++	++
Visibilité	+++	++	++

\* Sevvo expert + TIIB TINB : gaine spécifique répondant aux exigences ENEDIS pour les installations de branchement, remontées aéro-souterraines, sur façade, branchement panneau photovoltaïque...

<sup>(1)</sup> Traitement aux UV : répond aux tests de vieillissement et environnement demandés par ENEDIS (5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance)

# Sevvo expert +

## Des gaines encore + performantes !

Meilleure **glisse**  
Tire-fil **cranté**  
**Liseret de couleur** pour identifier le diamètre plus facilement  
Encore plus **souple**



### Environnement

Packaging recyclable  
Couronnes sans cerclage pour limiter les déchets  
Marquage métrique décroissant pour optimiser l'utilisation des couronnes

## Une gaine blanche

Plus visible sur vos chantiers

Marquez la gaine blanche avec un feutre indélébile pour repérer les circuits et/ou pièces par **anneaux de couleur**



Exemples repérage pièces



Cuisine



Salon

Exemples repérage circuits



Prise normale



Prise spécialisée

### Des liserés de couleur sur gaines blanches

Des liserés bleus, rouges et verts pour identifier facilement les diamètres 16, 20 et 25

### Le + Sevvo expert +

Identification visuelle simple





# Des composants malins

## Manchons ouverts

Pour raccorder 2 gaines de même diamètre déjà câblées entre elles

✂ Pour limiter les déchets

### Les +

Facile à utiliser  
Réduction des déchets  
Optimisation de l'usage des couronnes



## Bouchons RT 2012

2 fonctions en 1



Bouchon isolant RT2012 avec collerette pour maintenir la gaine dans les boîtes



Repérage couleur et/ou identification numérique des pièces ou circuits

### Les +

Une isolation assurée  
Une installation évolutive  
Des gaines identifiées



## Bagues de repérage

4 fonctions en 1

✂ Pour une identification visuelle évolutive et réutilisable



Repérage sur gaine



Repérage sur fil grâce au prédécoupage de la bague



Blocage du tire-fil



Blocage de la gaine dans une boîte

### 2 usages

1. Ecriture manuscrite sur bague
2. Utilisation d'autocollants de repère coffrets

### Les +

Un repérage simple et rapide  
Des habitudes de repérage optimisées  
Un résultat professionnel

**NOUVEAU**

**Sevvo +** gaines ICTA 3422

		Sevvo expert + Gaines ICTA 3422					Composants	
		Sans tire-fil	Avec tire-fil			Bague de repérage	Bouchon RT2012	
		Blanche	Blanche	VDI	TINB			TIIB
Blanc RAL 9010								
Vert RAL 6024								
Noir RAL 9011								
Ivoire RAL 1015								
Gris RAL 7037								
Famille, sous-famille		J, 133	J, 133	J, 133	J, 134	J, 134	J, 139	J, 139
		E STF	E ATF	E VDI ATF	E TINB ATF	E TIIB ATF	REPERAGE	BOUCHON RT
Ø16	CODE Codet*	<b>B34516</b>	<b>B34616</b>		<b>B34316</b> 69 18 200*	<b>B34416</b> 69 18 211*	<b>B29416</b>	<b>B29316</b>
	COLISAGE	100 m	100 m		100 m	100 m	100 (5x20) p	100 (5x20) p
	PRIX € m/p	<b>1,1479</b>	<b>1,1479</b>		<b>1,7137</b>	<b>1,7137</b>	<b>0,62</b>	<b>0,84</b>
Ø20	CODE Codet*	<b>B34520</b>	<b>B34620</b>	<b>B34220</b>	<b>B34320</b> 69 18 201*	<b>B34420</b> 69 18 212*	<b>B29420</b>	<b>B29320</b>
	COLISAGE	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 (5x20) p	100 (5x20) p
	PRIX € m/p	<b>1,2719</b>	<b>1,2719</b>	<b>1,2719</b>	<b>1,8952</b>	<b>1,8952</b>	<b>0,70</b>	<b>0,97</b>
Ø25	CODE Codet*	<b>B34525</b>	<b>B34625</b>	<b>B34225</b>	<b>B34325</b> 69 18 204*	<b>B34425</b> 69 18 213*	<b>B29425</b>	<b>B29325</b>
	COLISAGE	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	60 (5x12) p	60 (5x12) p
	PRIX € m/p	<b>2,1194</b>	<b>2,1194</b>	<b>2,1194</b>	<b>3,2263</b>	<b>3,2263</b>	<b>0,75</b>	<b>1,26</b>
Ø32	CODE Codet*	<b>B34532</b>	<b>B34632</b>		<b>B34332</b> 69 18 205*	<b>B34432</b> 69 18 214*		<b>B29332</b>
	COLISAGE	50 m	50 m		50 m	50 m		40 (4x10) p
	PRIX € m/p	<b>4,4132</b>	<b>4,4132</b>		<b>5,5591</b>	<b>5,5591</b>		<b>1,74</b>
Ø40	CODE Codet*	<b>B34540</b>	<b>B34640</b>		<b>B34340</b> 69 18 206*	<b>B34440</b> 69 18 215*		<b>B29340</b>
	COLISAGE	50 m	50 m		50 m	50 m		20 (2x10) p
	PRIX € m/p	<b>7,3268</b>	<b>7,3268</b>		<b>8,9441</b>	<b>8,9441</b>		<b>1,84</b>
Ø50	CODE Codet*				<b>B34350</b> 69 18 207*	<b>B34450</b> 69 18 216*		
	COLISAGE				50 m	50 m		
	PRIX € m/p				<b>17,4503</b>	<b>17,4503</b>		
Ø63	CODE Codet*				<b>B34363</b> 69 18 210*	<b>B34463</b> 69 18 217*		
	COLISAGE				25 m	25 m		
	PRIX € m/p				<b>24,7996</b>	<b>24,7996</b>		

m/p : m (mètre) / p (pièce)

\*Codet : Autorisation d'emploi Enedis 21E019/HT

<sup>(1)</sup> Passer du diamètre 20 au diamètre 16, sauf sur la gaine verte

<sup>(2)</sup> Passer du diamètre 25 au diamètre 20


**Sevvo classic +  
Gaines ICTA 3422**

Manchons		Réducteur	Sans tire-fil	
ouvert	fermé		Sans tire-fil	Avec tire-fil
J, 139	J, 139	J, 139	J, 132	J, 132
<b>MANCHON O</b>	<b>MANCHON</b>	<b>REDUCTEUR</b>	<b>C STF</b>	<b>C ATF</b>
<b>B29016</b>	<b>B29116</b>		<b>B34816</b>	<b>B34916</b>
50 (5x10) p	50 (5x10) p		100 m	100 m
<b>1,03</b>	<b>1,05</b>		<b>0,9360</b>	<b>0,9360</b>
<b>B29020</b>	<b>B29120</b>	<b>B29620<sup>(1)</sup></b>	<b>B34820</b>	<b>B34920</b>
40 (4x10) p	50 (5x10) p	10 (2x5) p	100 m	100 m
<b>1,14</b>	<b>1,08</b>	<b>1,88</b>	<b>1,0174</b>	<b>1,0174</b>
<b>B29025</b>	<b>B29125</b>	<b>B29625<sup>(2)</sup></b>	<b>B34825</b>	<b>B34925</b>
30 (3x10) p	40 (4x10) p	10 (2x5) p	100 m	100 m
<b>1,57</b>	<b>1,55</b>	<b>3,03</b>	<b>1,8757</b>	<b>1,8757</b>
<b>B29032</b>	<b>B29132</b>		<b>B34832</b>	<b>B34932</b>
20 (2x10) p	20 (2x10) p		50 m	50 m
<b>2,70</b>	<b>2,09</b>		<b>3,3807</b>	<b>3,3807</b>
	<b>B29140</b>		<b>B34840</b>	<b>B34940</b>
	10 (1x10) p		50 m	50 m
	<b>4,50</b>		<b>6,2730</b>	<b>6,2730</b>
	<b>B29150</b>		<b>B34850</b>	<b>B34950</b>
	2 (1x2) p		50 m	50 m
	<b>7,06</b>		<b>14,3793</b>	<b>14,3793</b>
	<b>B29163</b>		<b>B34863</b>	<b>B34963</b>
	2 (1x2) p		25 m	25 m
	<b>13,62</b>		<b>24,5928</b>	<b>24,5928</b>

## Outils de coupe

Famille, sous-famille		X,840
<b>Pince 4F*</b> Longueur lame 6 cm	CODE	<b>B01036</b>
	COLISAGE	1 p
	PRIX € m/p	<b>181,14</b>
<b>Lame 4F</b> Longueur lame 6 cm	CODE	<b>B01038</b>
	COLISAGE	1 p
	PRIX € m/p	<b>55,77</b>



\* Ø16 à 25 uniquement  
m/p : m (mètre) / p (pièce)





Hager SAS - marque Iboco

20 rue Troyon

75017 Paris

Tél. 01 44 77 55 10

 [iboco.fr](http://iboco.fr)

 [linkedin/iboco-france](https://www.linkedin.com/company/iboco-france)

 [youtube/iboco france](https://www.youtube.com/channel/UC...)