

Bestellhilfe System quickconnect


Stecken statt
schrauben



quickconnect

Better buildings
Better tomorrows **:hager**

Konfigurationsbeispiel für 2-Zimmer Wohnung

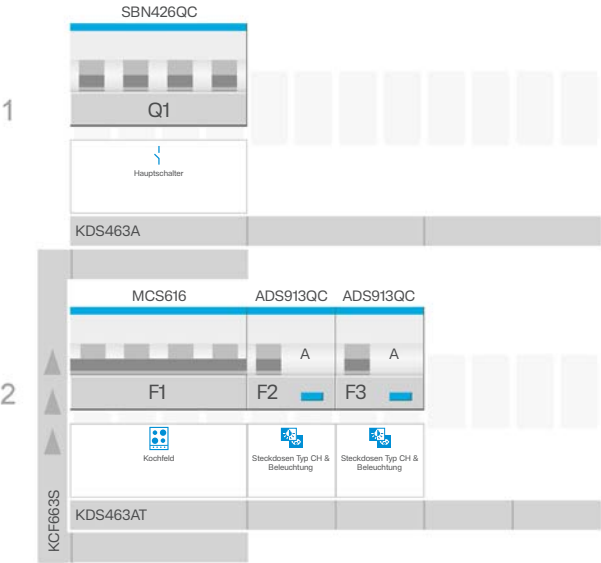

Menge	Bestellnummer	ELDAS®-Nr	Beschreibung
1	SBN426QC	437 250 584	Ausschalter 4P, 25A 4M QC
1	MCS616	805 179 004	LS 3P+N 6 kA C-16 A 4M QC
2	ADS913QC	805 159 264	FI-LS 1P+N 6 kA C-13 A 30 mA A 2M QC
1	KCF663S	805 998 304	Phasenschiene senkrecht 63A links/ rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125 mm 2-reihig
1	KDS463A	805 998 364	Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N-L1L2L3N QuickBusbar
1	KDS463AT	805 998 424	Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1N-L2N-L3N-L1N QuickBusbar
3	KZ059*	804 998 364	Berührungsschutzabdeckung

*KZ059 Verpackungseinheit = 10 Stk


Konfigurationsbeispiel für 4-Zimmer Wohnung



Menge	Bestellnummer	ELDAS®-Nr	Beschreibung
1	SBN426QC	437 250 584	Ausschalter 4P, 25A 4M QC
2	MCS616	805 179 004	LS 3P+N 6 kA C-16 A 4M QC
1	ADM466QC	805 179 064	FI-LS 4P 6 kA C-16 A 30 mA A 4M QC
4	ADS913QC	805 159 264	FI-LS 1P+N 6 kA C-13 A 30 mA A 2M QC
1	KCF668S	805 998 324	Phasenschiene senkrecht 63A links/ rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125 mm 3-reihig
2	KDS463A	805 998 364	Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N-L1L2L3N QuickBusbar
1	KDS463AT	805 998 424	Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1N-L2N-L3N-L1N QuickBusbar
3	KZ059*	804 998 364	Berührungsschutzabdeckung

*KZ059 Verpackungseinheit = 10 Stk


Konfigurationsbeispiel für 3-Zimmer Wohnung

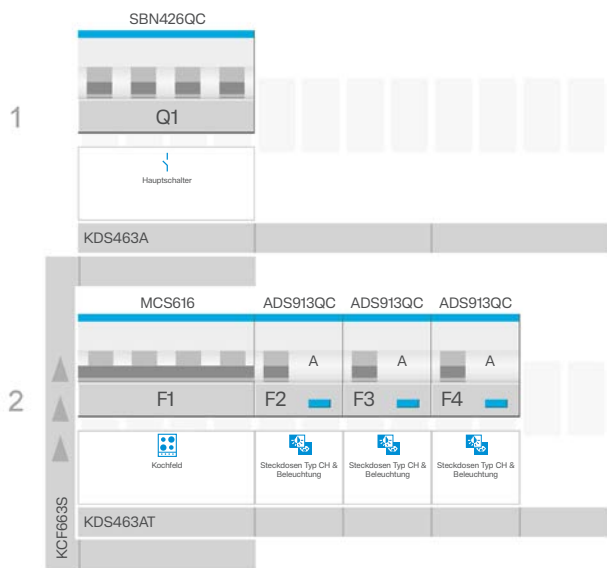

Menge	Bestellnummer	ELDAS®-Nr	Beschreibung
1	SBN426QC	437 250 584	Ausschalter 4P, 25A 4M QC
1	MCS616	805 179 004	LS 3P+N 6 kA C-16 A 4M QC
3	ADS913QC	805 159 264	FI-LS 1P+N 6 kA C-13 A 30 mA A 2M QC
1	KCF663S	805 998 304	Phasenschiene senkrecht 63A links/ rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125 mm 2-reihig
1	KDS463A	805 998 364	Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N-L1L2L3N QuickBusbar
1	KDS463AT	805 998 424	Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1N-L2N-L3N-L1N QuickBusbar
2	KZ059*	804 998 364	Berührungsschutzabdeckung

*KZ059 Verpackungseinheit = 10 Stk


Konfigurationsbeispiel für 5-Zimmer Wohnung

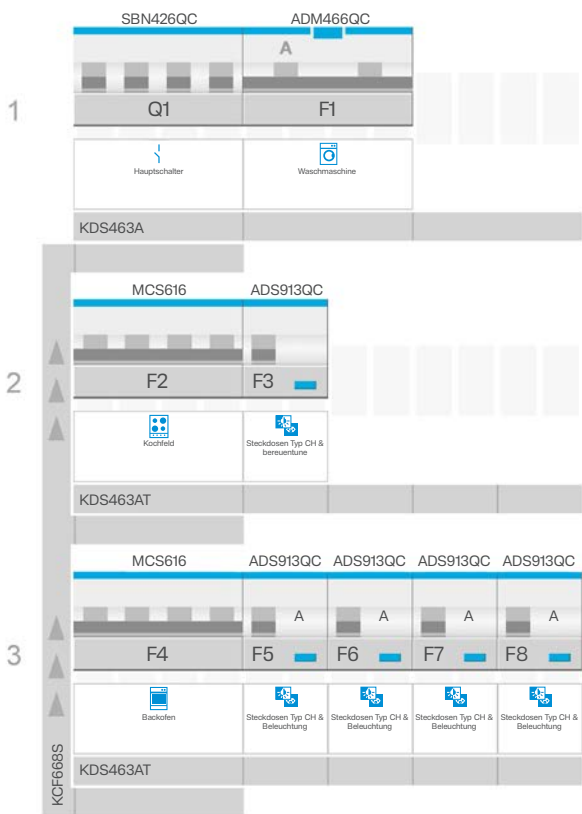

Menge	Bestellnummer	ELDAS®-Nr	Beschreibung
1	SBN426QC	437 250 584	Ausschalter 4P, 25A 4M QC
1	ADM466QC	805 179 064	FI-LS 4P 6 kA C-16 A 30mA A 4M QC
2	MCS616	805 179 004	LS 3P+N 6 kA C-16 A 4M QC
5	ADS913QC	805 159 264	FI-LS 1P+N 6 kA C-13 A 30 mA A 2M QC
1	KCF668S	805 998 324	Phasenschiene senkrecht 63A links/ rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125 mm 3-reihig
1	KDS463A	805 998 364	Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N-L1L2L3N QuickBusbar
2	KDS463AT	805 998 424	Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1N-L2N-L3N-L1N QuickBusbar
2	KZ059*	804 998 364	Berührungsschutzabdeckung

*KZ059 Verpackungseinheit = 10 Stk

Download Konfiguration

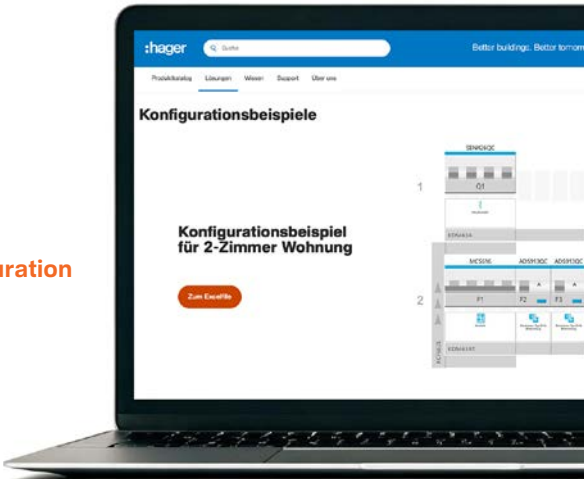





Die Vorteile im Überblick

- Stecken statt schrauben
- Einfache Eingangsverdrahtung mit Phasenschielen
- Werkzeuglose Abgangverdrahtung
- Wartungsfrei dank gleichbleibender Klemmkraft
- Hoher Berührungsschutz dank isoliertem Aufbau
- Separate Prüföffnung für den Spannungstest
- einfache Produktentnahme aus dem Verbund

mit quickconnect
schneller und sicher
installieren

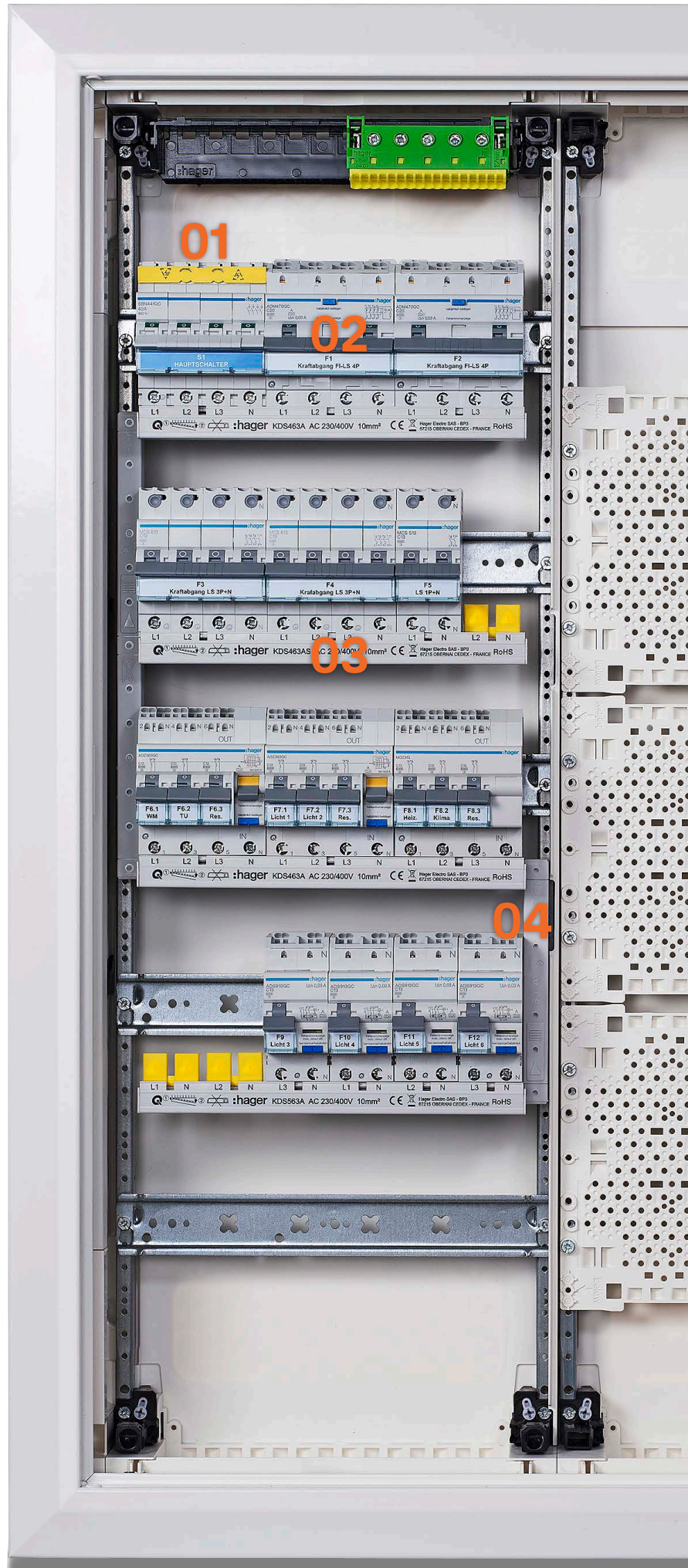

01 Einspeisung

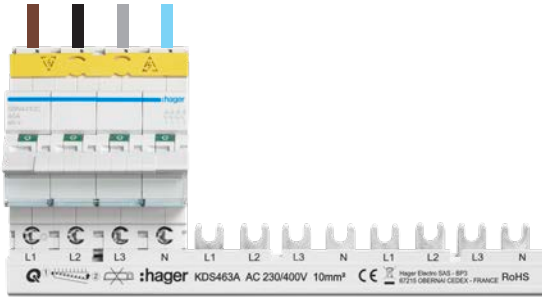

Modulare Ausschalter ermöglichen eine einfache, schnelle und sichere Einspeisung direkt auf das Phasenschienen-System – Phasenschiene stecken und fertig! Zusätzliche Sicherheit dank gelber Klemmenabdeckung mit Warnzeichen.



4M



Ausschalter 4P, **25A 4M QC**
SBN426QC
437 250 584

Ausschalter 4P, **40A 4M QC**
SBN441QC
437 450 484

Ausschalter 4P, **63A 4M QC**
SBN464QC
437 550 484



Klemmenabdeckung
für Ausschalter 4P
VPE = 2 (1 Satz à 2 Stück)
CZN009
437 959 974

* 2 Stück mitgeliefert

02 Schutzgeräte



Einfach schneller.
Einfach sicherer.
Einfach besser
Schutzgeräte
mit quickconnect



Verlangen Sie den quickconnect-Schraubenzieher Grösse 0,4 x 2,5 x 75 bei Ihrem Hager Verkaufsberater!

2M

FI-LS



FI-LS 1P+N 6 kA
C-13 A 30 mA A 2M QC
ADS913QC
805 159 264

FI-LS 1P+N 6 kA
C-16 A 30 mA A 2M QC
ADS916QC
805 149 264

4M



FI-LS 3x1P+N 6 kA
C-13 A 30 mA A 4M QC
ADZ363QC
805 189 164

FI-LS 3x1P+N 6 kA
C-16 A 30 mA A 4M QC
ADZ366QC
805 179 164



FI-LS 4P 6 kA
C-13 A 30 mA A 4M QC
ADM463QC
805 189 064

FI-LS 4P 6 kA
C-16 A 30 mA A 4M QC
ADM466QC
805 179 064

LS



LS 1P+N 6 kA
C-13 A 2M QC
MCS513
805 159 004

LS 1P+N 6 kA
C-16 A 2M QC
MCS516
805 149 004



LS 3x1P+N 6 kA
C-13 A 4M QC
MCC313
805 189 004

LS 3x1P+N 6 kA
C-16 A 4M QC
MCC316
805 179 014



LS 3P+N 6 kA
C-13 A 4M QC
MCS613
805 178 004

LS 3P+N 6 kA
C-16 A 4M QC
MCS616
805 179 004



Schrittschalter QC
EPS410B
534 804 600

Weitere Nennstrom-Typen sowie Charakteristik «B» mit quickconnect finden Sie im Hauptkatalog


03

Phasenschiene waagrecht




- I_n 63 A, 10 mm²
- U_n 230/400 V


**Stecken
und fertig!**

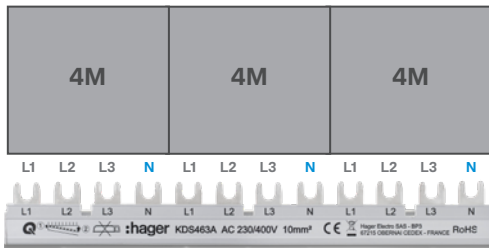


12M
KDS463A / 805 998 364
24M
KDS463C / 805 998 434
26M
KDS463U / 805 998 054

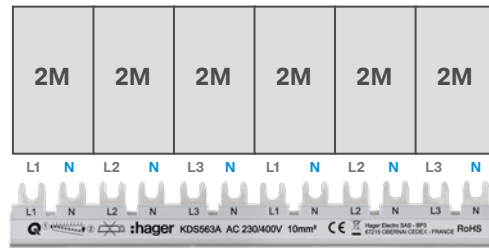

12M
KDS563A / 805 998 074
24M
KDS563C / 805 998 044
26M
KDS563U / 805 998 094

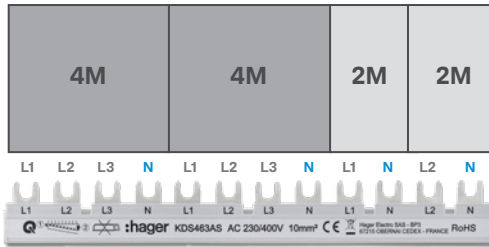

12M
KDS463AS / 805 998 404

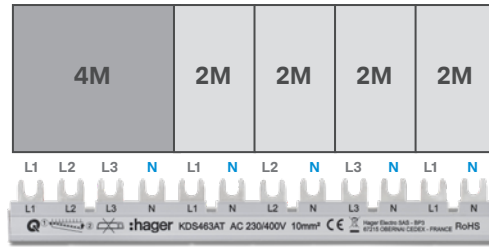

12M
KDS463AT / 805 998 424



Berührungsschutzabdeckung für freie
Anschlüsse (VPE = 10 Stück) KZ059
804 998 364



**Konfigurieren Sie schnell und einfach Klein- und
Feldverteiler inkl. System quickconnect mit der
Hager Ready App oder Windows-Version für PC.
hager.ch/ready**











04
Phasenschienen senkrecht



- I_n 63 A, 10 mm²
- U_n 230/400 V
- für 125 mm Schienenabstand

Via hintere Bi-Connect Klemme
(Käfigklemme) geschraubt

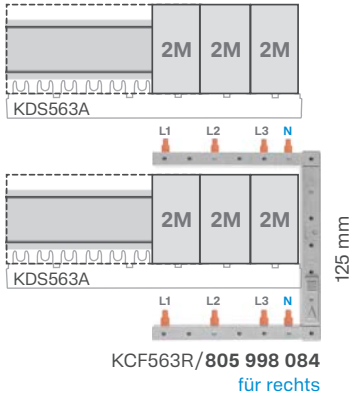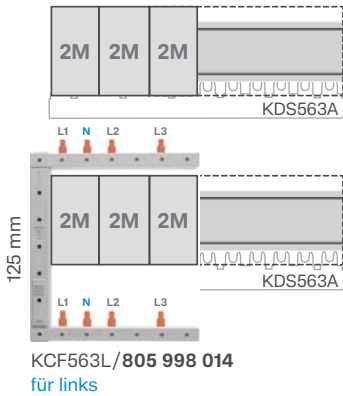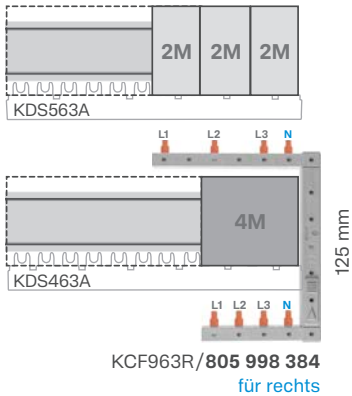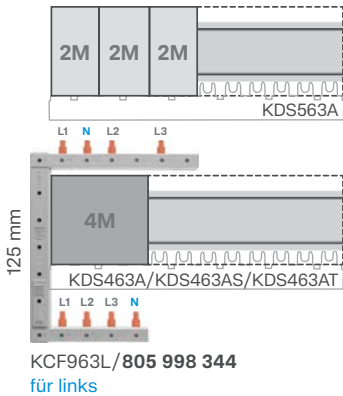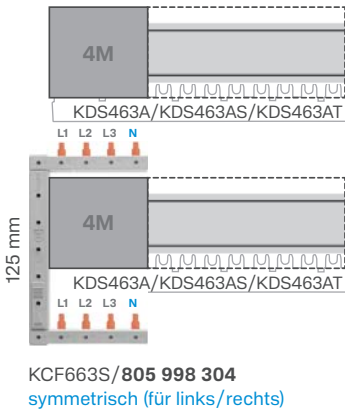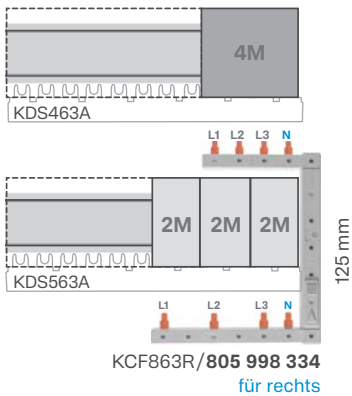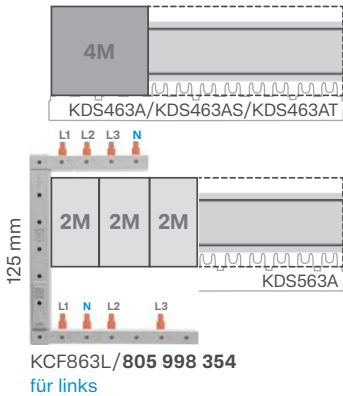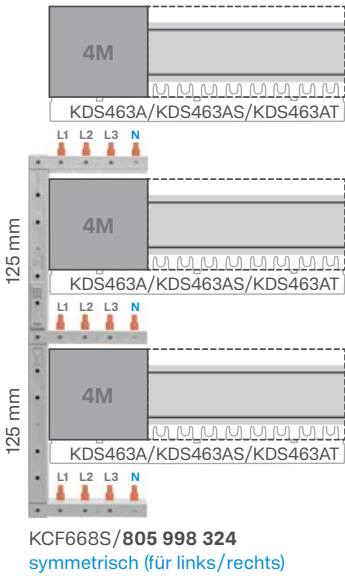

Hauptsitz

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
Telefon +41 41 269 90 00

Verkaufsstellen

Hager AG
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang
Telefon +41 44 817 71 71

Hager AG
Ey 5
3063 Ittigen-Bern
Telefon +41 31 925 30 00

Hager SA
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Telefon +41 21 644 37 00

hager.ch

gedruckt in der
schweiz

PR-5-2500-DAB1905 V2026-09

Better buildings
Better tomorrows **:hager**