



Bestellhilfe System quickconnect



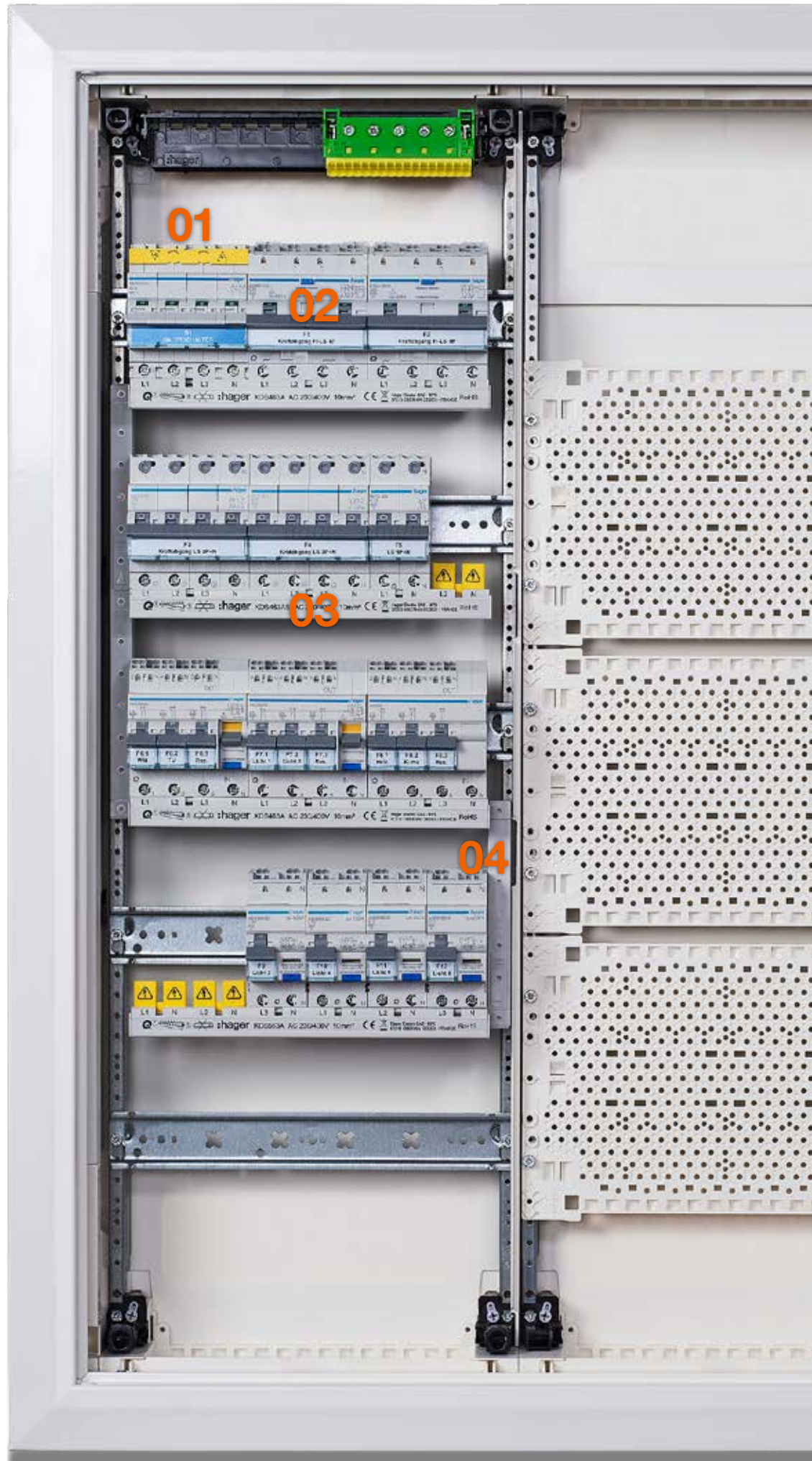

01 Einspeisung

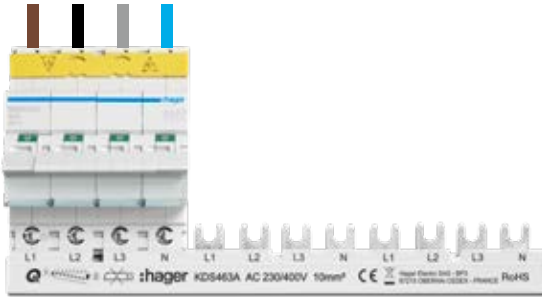

Modulare Ausschalter ermöglichen eine einfache, schnelle und sichere Einspeisung direkt auf das Phasenschienen-System – Phasenschiene stecken und fertig! Zusätzliche Sicherheit dank gelber Klemmenabdeckung mit Warnzeichen.



4M



Ausschalter 4P, **25A** 4M QC
SBN426QC
437 250 584

Ausschalter 4P, **40A** 4M QC
SBN441QC
437 450 484

Ausschalter 4P, **63A** 4M QC
SBN464QC
437 550 484



Klemmenabdeckung für Ausschalter 4P
VPE = 2 (1 Satz à 2 Stück)
CZN009
437 959 974

*2 Stück mitgeliefert

02 Schutzgeräte



Einfach schneller.
Einfach sicherer.
Einfach besser
Schutzgeräte mit quickconnect



Verlangen Sie den quickconnect-Schraubenzieher Grösse 0,4 x 2,5 x 75 bei Ihrem Hager Verkaufsberater!



2M

FI-LS



FI-LS 1P+N 6 kA
C-13 A 30 mA A 2M QC
ADS913QC
805 159 264

FI-LS 1P+N 6 kA
C-16 A 30 mA A 2M QC
ADS916QC
805 149 264

4M



FI-LS 3x1P+N 6 kA
C-13 A 30 mA A 4M QC
ADZ363QC
805 189 164

FI-LS 3x1P+N 6 kA
C-16 A 30 mA A 4M QC
ADZ366QC
805 179 164



FI-LS 4P 6 kA
C-13 A 30mA A 4M QC
ADM463QC
805 189 064

FI-LS 4P 6 kA
C-16 A 30mA A 4M QC
ADM466QC
805 179 064

LS



LS 1P+N 6 kA
C-13 A 2M QC
MCS513
805 159 004

LS 1P+N 6 kA
C-16 A 2M QC
MCS516
805 149 004



LS 3x1P+N 6 kA
C-13 A 4M QC
MCC313
805 189 004

LS 3x1P+N 6 kA
C-16 A 4M QC
MCC316
805 179 014



LS 3P+N 6 kA
C-13 A 4M QC
MCS613
805 178 004

LS 3P+N 6 kA
C-16 A 4M QC
MCS616
805 179 004



Schrittsschalter QC
EPS410B
534 804 600

Weitere Nennstrom-Typen sowie Charakteristik «B» mit quickconnect finden Sie im Hauptkatalog


03

Phasenschiene waagrecht




- I_n 63 A, 10 mm²
- U_n 230/400 V


Stecken
und fertig!

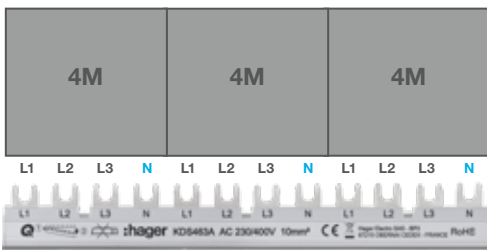


- 12M
- KDS463A / 805 998 364
- 24M
- KDS463C / 805 998 434
- 26M
- KDS463U / 805 998 054

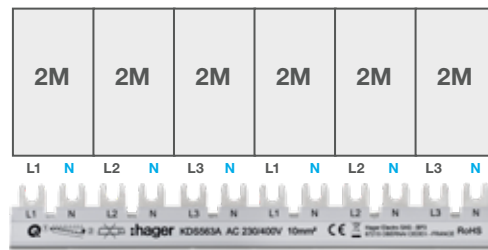

- 12M
- KDS563A / 805 998 074
- 24M
- KDS563C / 805 998 044
- 26M
- KDS563U / 805 998 094

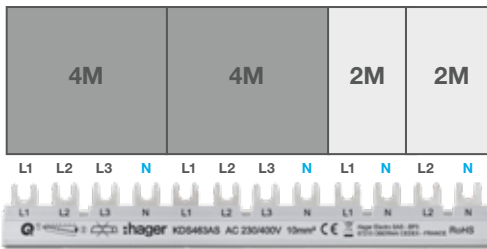

- 12M
- KDS463AS / 805 998 404

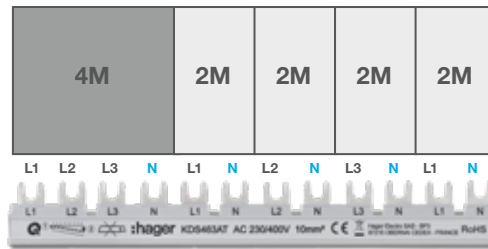

- 12M
- KDS463AT / 805 998 424



Berührungsschutzabdeckung für freie
Anschlüsse (VPE = 10 Stück) KZ059
804 998 364



Konfigurieren Sie schnell und einfach Klein- und
Feldverteiler inkl. System quickconnect mit der neuen
App Hager Ready
hager.ch/ready












04

Phasenschienen senkrecht



- I_n 63 A, 10 mm²
- U_n 230/400 V
- für 125 mm Schienenabstand






Via hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme) geschraubt

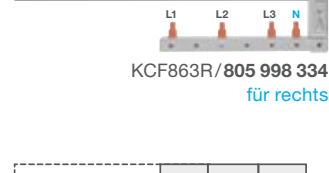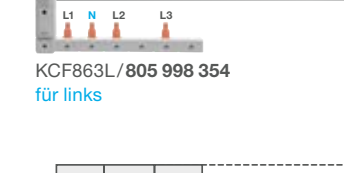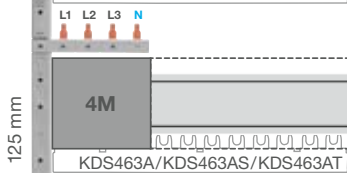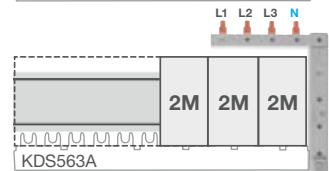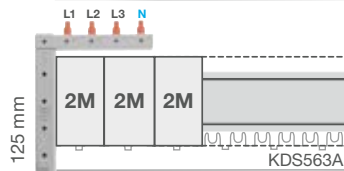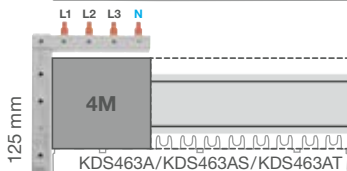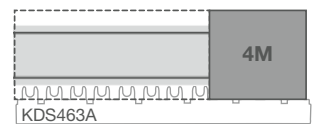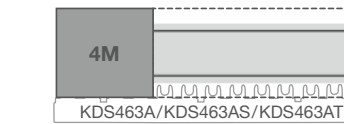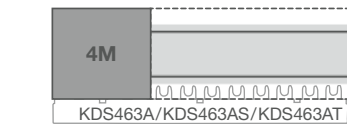

KCF668S/805 998 324
symmetrisch (für links/rechts)

KCF863L/805 998 354
für links





KCF863R/805 998 334
für rechts

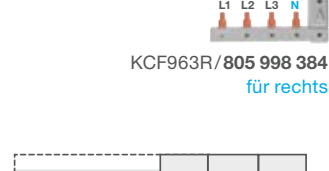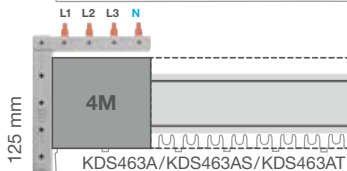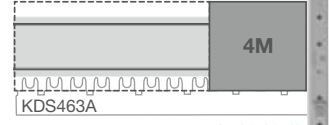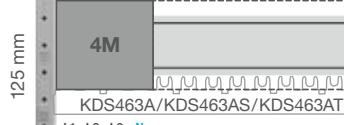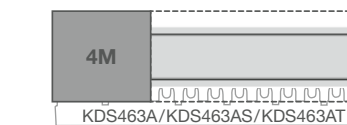

KCF663S/805 998 304
symmetrisch (für links/rechts)

KCF963L/805 998 344
für links

KCF963R/805 998 384
für rechts

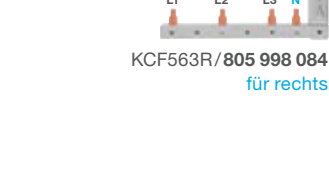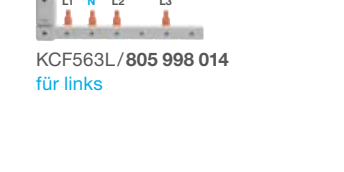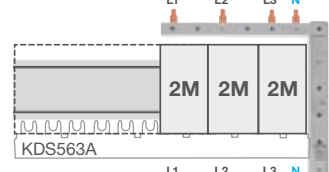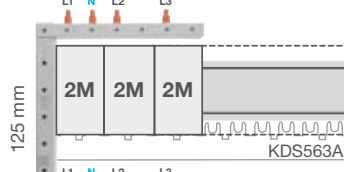

KCF563L/805 998 014
für links

KCF563R/805 998 084
für rechts



Hauptsitz

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
Tel. 041 269 90 00

Verkaufsniederlassungen

Hager AG
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang
Tel. 044 817 71 71

Hager AG
Ey 25
3063 Ittigen-Bern
Tel. 031 925 30 00

Hager AG
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tel. 021 644 37 00

hager.ch