

Sound trifft Design Berker Radio

Das neue UP-Radio von Berker ist wahlweise als DAB+ Ausführung erhältlich oder als DAB+ Version mit Bluetooth-Funktion. Es löst das bisherige Berker Radio mit FM-Empfang ab, erlaubt aber ebenso den Empfang von UKW-Frequenzen. Die entscheidenden Vorteile der neuen Berker DAB+ Radios sind ihr klarer Klang und die Anzeige von Senderinformationen im Display.

Zukunftssicherer Radio-Empfang und mehr

Mit den neuen DAB+ Radios schaltet Berker auf Zukunft, da die UKW-Sendefrequenzen in absehbarer Zeit abgeschaltet werden. Zudem können Berker Kunden mit den neuen Radios schon jetzt alle Vorteile von DAB+ nutzen: Der Qualitäts-Unterschied beim Empfang ist erheblich und Störungen sind so gut wie ausgeschlossen. Mit der Bluetooth-Variante lassen sich darüber hinaus Inhalte wie Musik oder Podcasts über digitale Endgeräte wie Smartphone oder Tablet streamen und in bester Qualität hören – damit wird das Berker DAB+ Radio zum WLAN-Radio. Dabei können die smarten Geräte das Radio ansteuern und umgekehrt.

Begehrtes Lifestyle-Produkt

Wandintegrierte Geräte wie das Berker DAB+ Radio sind mittlerweile ein Lifestyle-Produkt und werden mehr und mehr zu einem festen Bestandteil in modernen Haushalten. Sie passen dank zahlreicher Design-Varianten, Farben und Materialien perfekt in viele Berker Schalterprogramme.



Ihre Vorteile

- störungssicherer, digitaler DAB+ Empfang
- glasklarer Klang
- optionale Verbindung mit Smartphone oder Tablet über Bluetooth

Anwendungsvorteile

- Musik, Podcasts, Spotify und Reportagen über FM oder DAB+ hören.
- Inhalte über Smartphones oder Tablets streamen.



Technische Daten

- FM-Empfang: 87,5 MHz – 108 MHz
- DAB+ Empfang 174 MHz – 240 MHz
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 7W
- Leistungsaufnahme Stand-By: < 1W
- Lautsprecherimpedanz: 4 ... 8 Ω/Kanal
- Musik Nenn-Leistung: 2,1 W bei 4 Ω @ 0,5% THD 1 kHz 1,5 W
- Eingangsimpedanz AUX: 10 k
- Anschlussklemmen: Netzanschluss: 2,5 mm² / Lautsprecher, AUX: 1 mm²



Radio Touch DAB+ mit Lautsprecher UP

- DAB+
- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- mit einem Lautsprecher
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- manueller und automatischer Sendersuchlauf
- 8 Senderspeicher nichtflüchtig
- Einschalten mit letztem Sender
- Countdown
- Wecker mit Schummerfunktion
- Schlaf-Timer
- Lautstärkeregelung
- externer Audioeingang AUX IN
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Einzel- und Kombinationsmontage
- Schraubbefestigung über Tragplatte
- mit Schraubklemmen

29809909



Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Berker S.1/B.3/B.7				
polarweiß glänzend	1	B020	199,50 €/St ★	29808989
polarweiß matt	1	B020	199,50 €/St ★	29809909
anthrazit matt	1	B020	218,90 €/St ★	29801606
alu matt, lackiert	1	B020	225,70 €/St ★	29801404
Berker Q.1/Q.3/Q.7				
polarweiß samt	1	B020	199,50 €/St ★	29806089
anthrazit samt, lackiert	1	B020	218,90 €/St ★	29806086
alu samt, lackiert	1	B020	219,60 €/St ★	29806084
Berker K.1				
polarweiß glänzend	1	B020	205,50 €/St ★	29807009
anthrazit matt, lackiert	1	B020	223,80 €/St ★	29807006
Berker K.5				
alu matt, lackiert	1	B020	230,60 €/St ★	29807003
edelstahl matt, lackiert	1	B020	230,60 €/St ★	29807004



Radio Touch DAB+ UP

- DAB+
- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- mit einem Lautsprecher
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- manueller und automatischer Sendersuchlauf
- 8 Senderspeicher nichtflüchtig
- Einschalten mit letztem Sender
- Countdown
- Wecker mit Schummerfunktion
- Schlaf-Timer
- Lautstärkeregelung
- externer Audioeingang AUX IN
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Einzel- und Kombinationsmontage
- Schraubbefestigung über Tragplatte
- mit Schraubklemmen

29848989



29846089




29847009



29847003

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Berker S.1/B.3/B.7				
polarweiß glänzend	1	B020	163,30 €/St ★	29848989
polarweiß matt	1	B020	163,30 €/St ★	29849909
anthrazit matt	1	B020	174,70 €/St ★	29841606
alu matt, lackiert	1	B020	175,40 €/St ★	29841404
Berker Q.1/Q.3/Q.7				
polarweiß samt	1	B020	163,30 €/St ★	29846089
anthrazit samt, lackiert	1	B020	174,70 €/St ★	29846086
alu samt, lackiert	1	B020	175,40 €/St ★	29846084
Berker K.1				
polarweiß glänzend	1	B020	169,30 €/St ★	29847009
anthrazit matt, lackiert	1	B020	180,90 €/St ★	29847006
Berker K.5				
alu matt, lackiert	1	B020	181,90 €/St ★	29847003
edelstahl matt, lackiert	1	B020	181,90 €/St ★	29847004

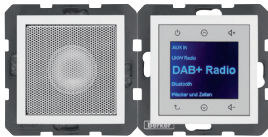

30808989



Radio Touch DAB+/Bluetooth mit Lautsprecher UP

- DAB+
- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- mit einem Lautsprecher
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- manueller und automatischer Sendersuchlauf
- 8 Senderspeicher nichtflüchtig
- Einschalten mit letztem Sender
- Countdown
- Wecker mit Schummerfunktion
- Schlaf-Timer
- Lautstärkeregelung
- externer Audioeingang AUX IN
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Einzel- und Kombinationsmontage
- Schraubbefestigung über Tragplatte
- mit Schraubklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Berker S.1/B.3/B.7				
polarweiß glänzend	1	B020	276,90 €/St ★	30808989
polarweiß matt	1	B020	276,90 €/St ★	30809909
anthrazit matt	1	B020	303,90 €/St ★	30801606
alu matt, lackiert	1	B020	313,10 €/St ★	30801404
Berker Q.1/Q.3/Q.7				
polarweiß samt	1	B020	276,90 €/St ★	30806089
anthrazit samt, lackiert	1	B020	303,90 €/St ★	30806086
alu samt, lackiert	1	B020	304,60 €/St ★	30806084
Berker K.1				
polarweiß glänzend	1	B020	283,00 €/St ★	30807009
anthrazit matt, lackiert	1	B020	307,90 €/St ★	30807006
Berker K.5				
alu matt, lackiert	1	B020	317,40 €/St ★	30807003
edelstahl matt, lackiert	1	B020	317,40 €/St ★	30807004



30848989



30846089



30847009




30847003

Radio Touch DAB+/Bluetooth UP

- DAB+
- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- mit einem Lautsprecher
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- manueller und automatischer Sendersuchlauf
- 8 Senderspeicher nichtflüchtig
- Einschalten mit letztem Sender
- Countdown
- Wecker mit Schummerfunktion
- Schlaf-Timer
- Lautstärkeregelung
- externer Audioeingang AUX IN
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Einzel- und Kombinationsmontage
- Schraubbefestigung über Tragplatte
- mit Schraubklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Berker S.1/B.3/B.7				
polarweiß glänzend	1	B020	240,60 €/St ★	30848989
polarweiß matt	1	B020	240,60 €/St ★	30849909
anthrazit matt	1	B020	257,40 €/St ★	30841606
alu matt, lackiert	1	B020	258,50 €/St ★	30841404
Berker Q.1/Q.3/Q.7				
polarweiß samt	1	B020	240,60 €/St ★	30846089
anthrazit samt, lackiert	1	B020	257,40 €/St ★	30846086
alu samt, lackiert	1	B020	258,50 €/St ★	30846084
Berker K.1				
polarweiß glänzend	1	B020	246,70 €/St ★	30847009
anthrazit matt, lackiert	1	B020	263,60 €/St ★	30847006
Berker K.5				
alu matt, lackiert	1	B020	265,20 €/St ★	30847003
edelstahl matt, lackiert	1	B020	265,20 €/St ★	30847004

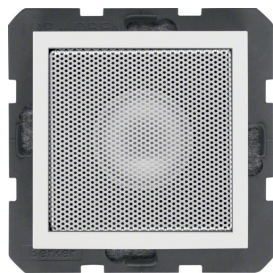

28828989



28826089



28826089



28827003

Lautsprecher UP

Lautsprecherimpedanz: 4 Ω
 Sinusleistung/Musikleistung: 3/4 W
 Frequenzbereich: 170 Hz ... 18 kHz
 Vorkonfektionierte Leitungslänge: ca. 25 cm

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Berker S.1/B.3/B.7				
polarweiß glänzend	1	B040	44,60 €/St	28828989
polarweiß matt	1	B040	44,60 €/St	28829909
anthrazit matt	1	B040	53,60 €/St	28821606
alu matt, lackiert	1	B040	60,00 €/St	28821404
Berker Q.1/Q.3/Q.7				
polarweiß samt	1	B040	44,60 €/St	28826089
anthrazit samt	1	B040	53,60 €/St	28826086
Berker K.1				
polarweiß glänzend	1	B040	46,30 €/St	28827009
anthrazit matt, lackiert	1	B040	53,60 €/St	28827006
Berker K.5				
alu matt, lackiert	1	B040	60,00 €/St	28827003
edelstahl matt, lackiert	1	B040	60,00 €/St	28827004