


# Nivellierbare Kassetten: Varianten



**Variante  
Edelstahl**



**Variante  
Schwerlast**

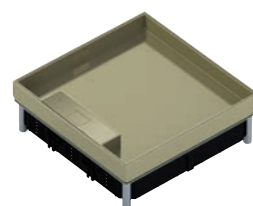

**Variante  
Messing**

<b>Material</b>	Edelstahl		Edelstahl		Messing	
<b>Form</b>	quadratisch	rund	quadratisch	rund	quadratisch	rund
<b>Variante Deckel</b>	Blinddeckel, Leitungsauslass, Tubus		Blinddeckel, Tubus		Blinddeckel, Leitungsauslass	
<b>Anzahl Geräte</b>	6, 12, 16		6, 12		12	
<b>Für Bodenbelagshöhe</b>	15 mm, 25 mm		15 mm, 25 mm		25 mm	
<b>Mindest Fußbodenaufbau</b>	95 mm bzw. 105 mm		110 mm bzw. 120 mm		105 mm	
<b>Belastung (&lt; 3 kN)</b>	≤ 3 kN		≤ 20 kN		≤ 3 kN	
<b>Schutzart Blinddeckel</b>	genutzt/ ungenutzt IP54		genutzt/ ungenutzt IP54		genutzt/ ungenutzt IP54	
<b>Schutzart Leitungsauslass</b>	genutzt IP20, ungenutzt IP30				genutzt IP20, ungenutzt IP30	
<b>Schutzart Tubus</b>	genutzt „Nasspflege“, ungenutzt IP54		genutzt „Nasspflege“, ungenutzt IP54			
<b>CAD- und BIM-Daten</b>	ja		ja		ja	