

La famille BR. Fort chacun. Imbattable ensemble.

Les systèmes de canaux d'allège
pour toutes les situations.



:hager

Cinq fois meilleure.

Énergie et données pour chaque recoin du bâtiment – planification simple, installation rapide, mise à niveau flexible. Avec la famille BR, vous avez toujours la bonne solution à portée de main : cinq variantes avec des atouts individuels et des avantages communs vous ouvrent de toutes nouvelles opportunités.



tehalit.BRN65

Idéal pour la technique des réseaux et des concepts flexibles d'utilisation de l'espace.




tehalit.BR65

Le véritable outil polyvalent pour des applications très variées.



BRA65

BRS65

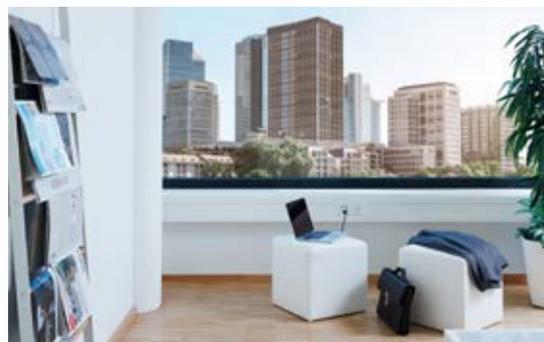

tehalit.BRH65

Pour une protection supplémentaire, p. ex. dans des bâtiments publics.



BRN65

BR65

BRH65



tehalit.BRS65

Pour des endroits où une stabilité particulière et un coloris individuel sont importants.



tehalit.BRA65

Parfait pour des applications avec des exigences esthétiques élevées.

La famille BR relie.



Avec la famille BR de Hager vous profitez d'une installation électrique moderne jusque dans les moindres recoins du bâtiment. Les cinq systèmes avec le même contour de canal vous facilitent encore plus la tâche : avec un couvercle uniforme de 80 mm et un assortiment de pièces de forme, tout s'accommode – et le montage des appareils s'effectue également en un temps record. Découvrez maintenant tous les cinq spécialistes de la famille BR.

Un seul couvercle pour tous



Le couvercle uniforme de 80 mm pour tous les systèmes de la famille BR facilite désormais considérablement votre travail.

Un assortiment de pièces de forme pour tous



Angles réglables et cache-découpes : les pièces d'angles en matière synthétique sans halogène conviennent pour toute la famille BR.

Un blanc pour tous



Tous les systèmes BR sont désormais disponibles dans le coloris moderne et contemporain blanc trafic RAL 9016.

Montage par encliquetage frontal




Installation rapide du boîtier de montage grâce à la technique d'encliquetage frontal.

Convient toujours : Le couvercle de 80 mm.

Le couvercle uniforme de 80 mm vous simplifie encore plus la tâche : la planification et la commande sont plus rapides et l'installation est encore plus simple.



Couvercle standardisé de 80 mm pour tous les systèmes.

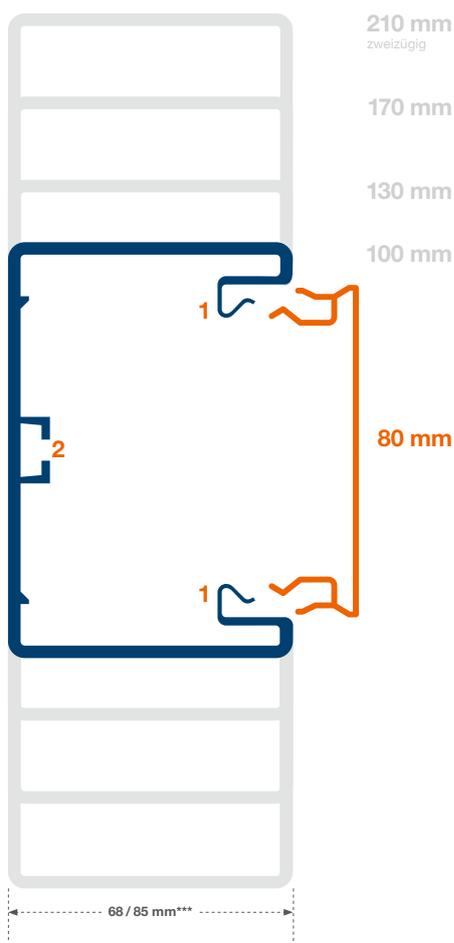

Quatre tailles

La famille BR comprend quatre dimensions avec une hauteur commune de 68 mm et les largeurs de canaux de 100*, 130, 170 et 210 mm. Les variantes de 210 mm sont disponibles en version simple et double :

	simple	double
BR	–	•
BRN	•	–
BRH	–	•
BRS	•	•
BRA	•	•

1 Montage d'appareils par encliquetage frontal

Tous les nouveaux canaux avec couvercle de 80 mm sont conçus pour un montage d'appareils par encliquetage frontal – le mode le plus simple et le plus rapide pour assurer la connexion avec vos clients !

2 Montage sur profilé C


Toutes les bases du canal de la famille BR sont également équipées d'un rail profilé C**. Cela offre encore plus de flexibilité lors du montage des appareils.

* tehalit.BRN65 seulement dans les largeurs 130, 170 et 210 mm

** Aucun rail profilé C pour tehalit.BRS65 avec couvercle de 80 mm

*** Le canal BR est désormais disponible aussi avec la hauteur de 85 mm pour les largeurs de 130 et 170 mm

Un seul suffit : L'assortiment de pièces de forme.

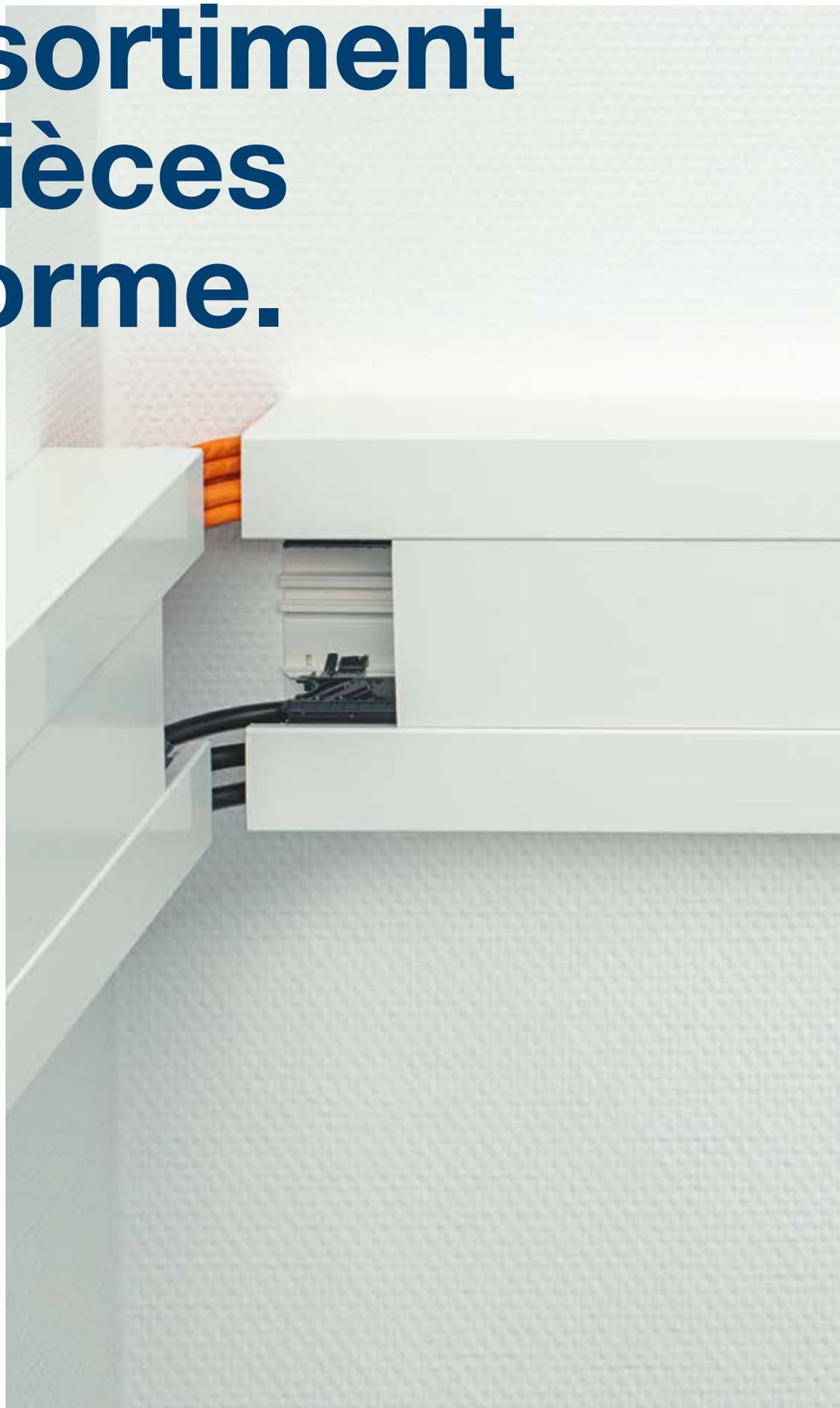

Poser les canaux d'allège
proprement dans les coins.

Les coins et les bords imposent souvent un grand savoir-faire artisanal lors du montage – et prennent beaucoup de temps. L'assortiment uniforme de pièces de forme de la famille BR vous facilite désormais la tâche. Les pièces d'angles réglables sont encliquetées en quelques secondes et, grâce au cache-découpe, il n'est plus nécessaire de découper au mm près les bases et les couvercles. Travaillez d'une manière encore plus propre, plus rapide et plus simple – même dans des conditions ambiantes exigeantes.



Pièce d'angle pour angles extérieurs



Pièce d'angle pour angles intérieurs

Les pièces d'angles réglables permettent une pose simple et rapide.

Tendance claire : blanc clair.

Dans le monde du travail et de la bureautique de nos jours, les teintes plus sobres sont de plus en plus remplacées par des tons blancs plus vifs et frais. Tous les systèmes de cheminement de câbles et de branchement sont désormais également disponibles en blanc trafic moderne RAL 9016, ce qui permet au canal d'allège de s'intégrer encore mieux dans son environnement.





Clic. Monté.

Le montage d'appareils dans les canaux d'allège tehalit est très simple. Placez et encliquez simplement le nouveau boîtier de montage d'appareils à encliquetage frontal GLT4001CH sur le support d'appareils.

Posez et reliez ensuite le câble à la boîte d'encastrement et raccordez l'appareil correspondant. À la fin, après avoir monté les couvercles latéraux et supérieurs du canal, il vous faut encore fixer les caches du canal.

Montage d'appareils kallysto

Un geste suffit : lors du montage d'appareils kallysto, les prises de courant du canal sont tout simplement encastrées dans le boîtier – sans aucune vis. Le déplacement ultérieur des appareils se fait également en un clin d'œil.



tehalit.BRN65 avec montage d'appareils kallysto



Par encliquetage frontal ou ...



monté sur profilé C



Fixation sans vis des prises de courant/données



Fixation du disque central et du cache avant de terminer le travail en retirant le film de protection.

Montage d'appareils standards

Des appareils standards d'autres fabricants peuvent également être intégrés dans les systèmes de canaux d'allège de la famille BR. Le montage s'effectue simplement par le biais du profilé C.

Tout comme vous : Chacun un spécialiste.



BRA65
L'élégant

BRS65
Le robuste

BRN65
Le flexible

La famille BR relève tous les défis – lors de la planification, de la sélection et de la configuration, ainsi que lors de l'installation initiale ou ultérieure. Tout cela grâce à un principe simple : l'interaction parfaite de points communs et d'atouts individuels.



BR65/85
Le polyvalent

BRH65
Le protecteur

tehalit.BRN65

Tout devient encore plus facile : avec son système à 3 compartiments et de nombreuses autres améliorations de détail, le classique pose désormais, après sa mise à jour, de nouveaux jalons en tant que spécialiste de l'alimentation et des données.

tehalit.BR65/85

Il est particulièrement polyvalent. Une grande variété de coloris et un vaste programme d'accessoires font du tehalit.BR65/85 un outil pratique et polyvalent.

tehalit.BRH65

Il fournit une protection particulière : Le jumeau du tehalit.BR65 en matériau sans halogène selon DIN EN 50085 est maintenant disponible en quatre dimensions.

tehalit.BRS65

L'option robuste en tôle d'acier solide : il résiste efficacement aux influences extérieures – même contre le vandalisme.

tehalit.BRA65

L'élégant, avec une surface esthétique attrayante en aluminium, s'adapte parfaitement aux environnements exigeants.

www.hager.ch/BR-Familie

Nouvelle flexibilité : Le BRN65.

Mise à jour pour le classique : le nouveau tehalit. BRN65 offre désormais encore bien plus de possibilités – des changements de planification jusqu'à la dernière minute ainsi que des installations ultérieures pendant les heures de bureau.

Planification plus flexible

Un couvercle uniforme et standardisé de 80 mm, des couvercles latéraux démontables comme particularité. Et un système intelligent à 3 compartiments pour séparer proprement les câbles d'énergie et les câbles de données.

Installation plus flexible

Le montage simple par une seule personne, le montage d'appareils par encliquetage frontal ou sur profilé C et la perforation en trou de serrure sont les garants d'un travail efficace et précis, et le corps encore plus stable et résistant à la torsion assure un maintien ferme. Et les câbles ont désormais encore plus de soutien.

Mise à niveau flexible

Une installation ultérieure est possible pendant les heures de bureau et sans interruption de l'alimentation.



- Couvercles latéraux carrés pour une pose et un démontage aisés – même sous des saillies de mur et des tablettes de fenêtre
- Profilés-support amovibles, faciles à déplacer, pour le montage des appareils même à des points de transition du canal
- Coloris standards blanc trafic RAL 9016 et noir graphite RAL 9011



Gain de temps intégré.

Le profilé-support modifié offre encore plus de possibilités et permet de gagner un temps précieux. Il est ainsi très simple de retirer le couvercle latéral. Le montage des appareils est donc beaucoup plus rapide – même lors d’une installation ultérieure, vous restez toujours flexible.



Une forte base

Le profilé-support est l'élément de maintien pour le couvercle de 80 mm, les couvercles latéraux et le montage d'appareils par encliquetage frontal. De plus, le principe du triple compartimentage permet une séparation ordonnée des câbles de données, câbles de 230 V et le montage d'appareils.



How-to ...

Planifier, commander, installer : avec notre tutoriel vidéo, nous vous montrons clairement la grande facilité de prise en main.



Plus de possibilités

Par rapport au système précédent, les nouveaux profilés-support sont faciles à déplacer, p. ex. au point de jonction entre deux bases du canal.

Les appareils peuvent ainsi être installés partout.

Nouveau couvercle latéral

Le couvercle latéral démontable aux contours clairs – pour un aspect général moderne et anguleux du tehalit.BRN65. Même sous des saillies de mur, il est facile à retirer vers l'avant et à remettre en place.



Installation ultérieure rapide

Pour l'insertion ultérieure des câbles, il suffit de retirer le couvercle latéral et de le déposer sur la base du canal. Il est ensuite possible de travailler dans le compartiment des câbles de données sans affecter le montage des appareils.



Un pour tout : Le BR65/85.

Rapide, efficace, adapté. Le tehalit.BR65/85 est le produit polyvalent convaincant partout où le bon équilibre entre choix, montage convivial et esthétique joue un rôle important. Grâce à la réduction des composants individuels du système BR, le tehalit.BR65/85 facilite encore plus la planification et l'installation.

Polyvalent

Vous obtenez le tehalit.BR65/85 toujours avec un couvercle de 80 mm dans les quatre largeurs de canaux de 100, 130, 170 et 210 mm – et avec un vaste assortiment de pièces de forme et d'accessoires. Pratique lorsque les délais sont serrés : les pièces d'angles réglables qui se montent en quelques secondes rendent également invisibles les interfaces déplorables. Et chaque angle, aussi compliqué soit-il, est d'une esthétique agréable.

Les canaux BR85130 ou BR85170, avec leurs plus grandes profondeurs de montage, conviennent pour l'utilisation éventuelle d'un nombre supérieur de câbles.




Jonction intégrée pour le montage rapide et sûr – même seule.

Instinct de protection de série : Le BRH65.

Planification simple, installation rapide – et une meilleure sécurité en cas d’incendie : le tehalit.BRH65 exempt d’halogène empêche efficacement la propagation de substances nocives avec des dommages consécutifs correspondants dus à l’incendie. Une meilleure protection des biens matériels, p. ex. pour des centres informatiques.

Sécurité future

Avec au total quatre dimensions, le tehalit.BRH65 vous donne une grande liberté de manœuvre et une grande sécurité de planification pour aujourd’hui et demain. Toutes les pièces de forme et les accessoires sont identiques, tout s’intègre parfaitement. Le tehalit.BRH65 répond aussi aux exigences de la norme DIN EN 50085.

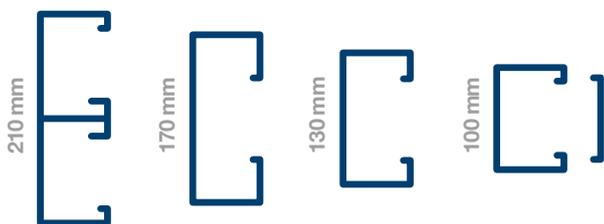

Désormais disponible en quatre dimensions.



- De série maintenant en blanc trafic RAL 9016
- Typiquement famille BR : montage rapide des appareils, p. ex. les prises de l’assortiment kallysto.





Une entrée en force : Le BRS65.

De construction solide, extrêmement robuste et équipé de toutes les caractéristiques pratiques de la famille BR. Le tehalit.BRS65 en tôle d'acier convient pour tous les environnements exigeant une stabilité particulière : dans les ateliers, les entrepôts industriels ou commerciaux ou également dans des écoles. Il offre une sécurité maximale grâce à sa mise à la terre automatique sans accessoires.

Nous avons pensé à tout

Le tehalit.BRS65 peut être installé au mur ou monté sur des consoles sans outils. Outre les pièces de forme du canal, les pièces d'angles réglables avec cache-découpes fabriquées en matière synthétique exempte d'halogène garantissent un travail soigné et rapide. Le système est offert avec le couvercle uniforme de 80 mm de la famille BR. Pratique : pour une plus grande liberté de conception, le tehalit.BRS65 est également disponible dans tous les coloris de choix, moyennant un supplément.



Le coloris ou la forme de votre choix :
le service Hager Customizing fait de chaque tehalit.
BRS65 une pièce unique.



- Mise à la terre automatique de la base et du couvercle, sans accessoires supplémentaires
- Vaste assortiment standard de 65 x 100 mm à 100 x 210 mm, double
- Possibilité de personnaliser le coloris et la forme



Solution élégante : Le BRA65.

Le tehalit.BRA65 montre à quel point un canal d'allège peut être élégant. Dans les environnements exigeants, tels que les zones d'accueil et les salles d'exposition, il révèle tous ses atouts et devient un élément de l'architecture intérieure. Le système de canaux en aluminium s'intègre discrètement aux bâtiments neufs et existants.

Plus de possibilités

En tant que membre de la famille BR, le tehalit.BRA65 est aussi planifié et installé très rapidement : le canal avec mise à la terre automatique sans accessoires est équipé d'un couvercle de 80 mm dans les quatre dimensions.

Nouveauté : le tehalit.BRA65 est désormais disponible également en blanc trafic RAL 9016. Via le service Hager Customizing, nous pouvons également vous proposer chaque coloris de votre choix pour des projets individuels.



– Une note d'élégance grâce à la finition anodisée naturelle, donc adaptée aux zones représentatives

Polyvalente : La famille BR.

Quel système convient à quel projet ?

Avez-vous besoin d'une flexibilité particulière en matière de planification et d'installation ? Ou est-ce la polyvalence qui compte le plus ? S'agit-il de la protection efficace des biens matériels ? Le canal doit-il être particulièrement robuste ? Ou bien particulièrement esthétique ? Avec la famille BR, vous avez toujours le choix – et des avantages communs :



- ✓ **Couvercle uniforme de 80 mm**
pour l'interaction parfaite de toutes les pièces
- ✓ **Un assortiment commun de pièces de forme**
pour une sélection simple et un travail propre
- ✓ **Montage d'appareils optimisé par encliquetage frontal**
pour un travail rapide
- ✓ **Améliorations de nombreux détails**
pour une stabilité encore meilleure et une pérennité future
- ✓ **Blanc trafic RAL 9016**
pour une esthétique extérieure moderne de tous les systèmes de canaux d'allège



BRN65
Le flexible



BR65/85
Le polyvalent



BRH65
Le protecteur



BRS65
Le robuste



BRA65
L'élégant

Ouvert aux extras : Hager Customizing


Si des demandes spéciales doivent répondre à des normes de qualité maximales, c'est le service Hager Customizing qui entre en jeu. Il enrichit encore la famille BR : avec des coloris individuels – ou des petites séries de haute qualité. Nous vous accompagnons dans votre projet, du conseil à la réalisation en passant par la planification. Et nous réalisons exactement ce que vous pouvez imaginer.



01 Longueurs spéciales

Une mesure pour une construction sans stress : des canaux d'allège coupés sur mesure.

Nous avons l'expérience et le savoir-faire pour traiter parfaitement même des matériaux délicats comme l'acier inoxydable. Il suffit de passer votre commande auprès du service Hager Customizing.

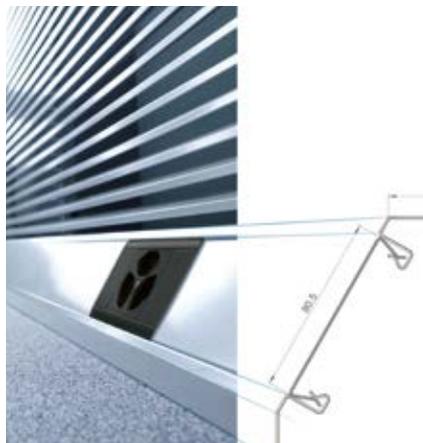

02 Formes spéciales

La tôle d'acier est ici le matériau de choix.

Elle peut prendre presque toutes les formes souhaitées et s'intégrer parfaitement à son environnement. Sur demande, les canaux d'allège vous seront également livrés au départ d'usine, entièrement équipés et câblés, prêts à être raccordés.



03 Coloris spéciaux

Vous disposez de toute la gamme de coloris RAL, de peintures Sikkens, de peintures NCS, de coloris DB et sanitaires pour valoriser l'esthétique du cheminement de câbles.

Il existe en outre des mélanges exclusifs et des revêtements en poudre à effets métalliques. Même des variantes de matériau sont possibles. Par exemple, l'acier inoxydable (V2A ou V4A) – pur, poli ou brossé.



04 Fabrications sur mesure

Nous proposons des solutions très spécifiques pour des exigences particulières. Faites-nous part de vos souhaits – le service Hager Customizing les concrétisera jusque dans les moindres détails. Nous serions ravis de vous fournir de plus amples informations.



Siège principal

Hager SA
Sedelstrasse 2
6020 Emmerbrücke
Tél. 041 296 90 00

Filiales commerciales

Hager SA
Chemin-du-Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 664 37 00

Hager SA
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang
Tél. 044 817 71 71

Hager SA
Ey 25
3063 Ittigen-Bern
Tél. 03e 925 30 00

hager.ch