

:hager


:hager

01

**Configurateur
d'armoires
weber.mes pour
les découpes**

weber.mes armoires vide pour découpes

- Démarrer la configuration
 - Cliquez sur « Configurer »

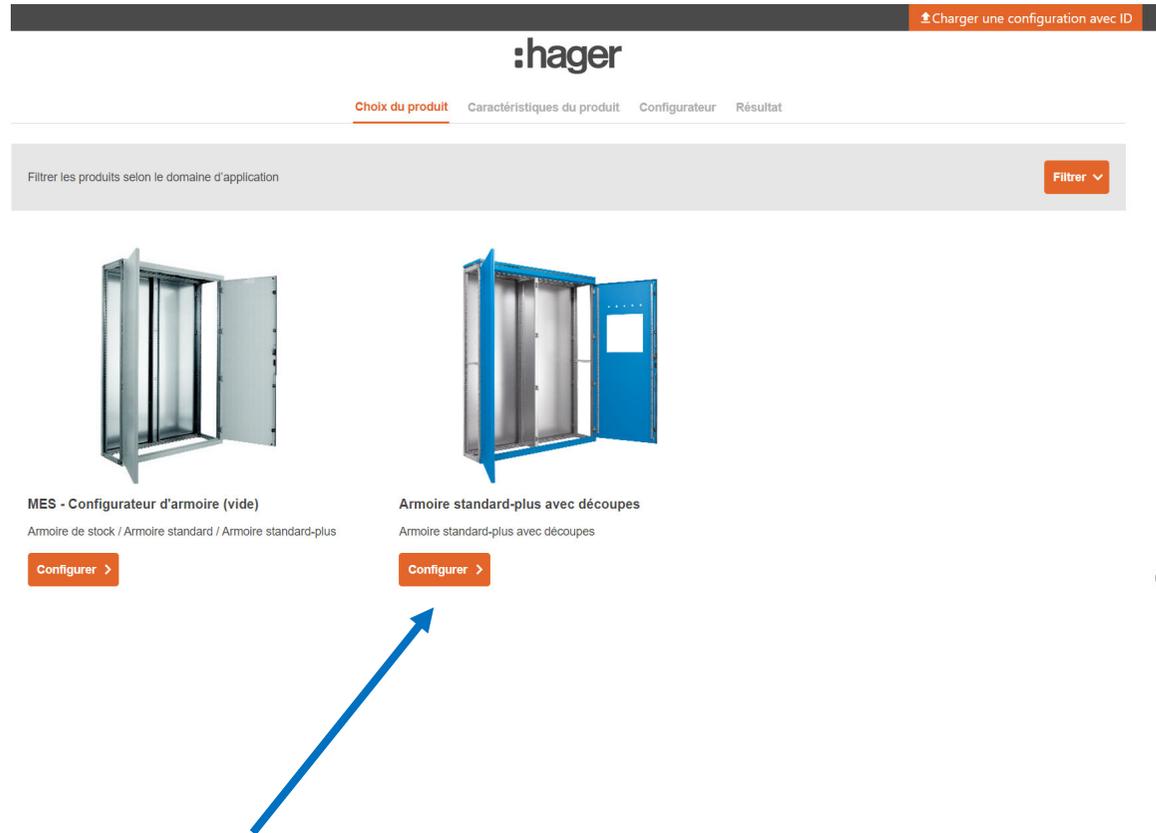

The screenshot shows the Hager website's configuration tool. At the top right, there is a button labeled "Charger une configuration avec ID". The main navigation bar includes the Hager logo and a menu with "Choix du produit", "Caractéristiques du produit", "Configurateur", and "Résultat". Below this is a filter bar with the text "Filtrer les produits selon le domaine d'application" and a "Filtrer" button. Two product options are displayed:

- MES - Configurateur d'armoire (vide)**
Armoire de stock / Armoire standard / Armoire standard-plus
Configurer >
- Armoire standard-plus avec découpes**
Armoire standard-plus avec découpes
Configurer >

A blue arrow points from the "Configurer >" button of the first option to the "Configurer >" button of the second option.

Configuration Variante 1

- Entrez vos exigences
- Cliquez sur « Continuer »
 - Dans cette variante, les exigences relatives au modèle 3D ne peuvent plus être modifiées

Charger une configuration avec ID

:hager

Choix du produit **Caractéristiques du produit** Configurateur Résultat

^ Exigences ✓

Hauteur

1 800 2 000 2 200

Largeur

Sélectionner

Profondeur

Sélectionner

De quelle couleur l'armoire doit-elle être peinte ?

Standard (RAL 7035) RAL au choix

Continuer >

Configuration Variante 2

- Ne pas saisir vos exigences
Cliquez sur « Continuer »
 - Avec cette variante, les exigences peuvent être modifiées dans le modèle 3-D

Charger une configuration avec ID

:hager

Choix du produit **Caractéristiques du produit** Configurateur Résultat

^ Exigences ✓

Hauteur

1 800 2 000 2 200

Largeur

Sélectionner

Profondeur

Sélectionner

De quelle couleur l'armoire doit-elle être peinte ?


Standard (RAL 7035) RAL au choix

Continuer >

Configurateur


- Pour la variante de l'armoire standard-plus, sélectionnez les exigences et les pièces complémentaires.

- Base
- Porte/Paroi
- Couleur
- Toit
- Socle

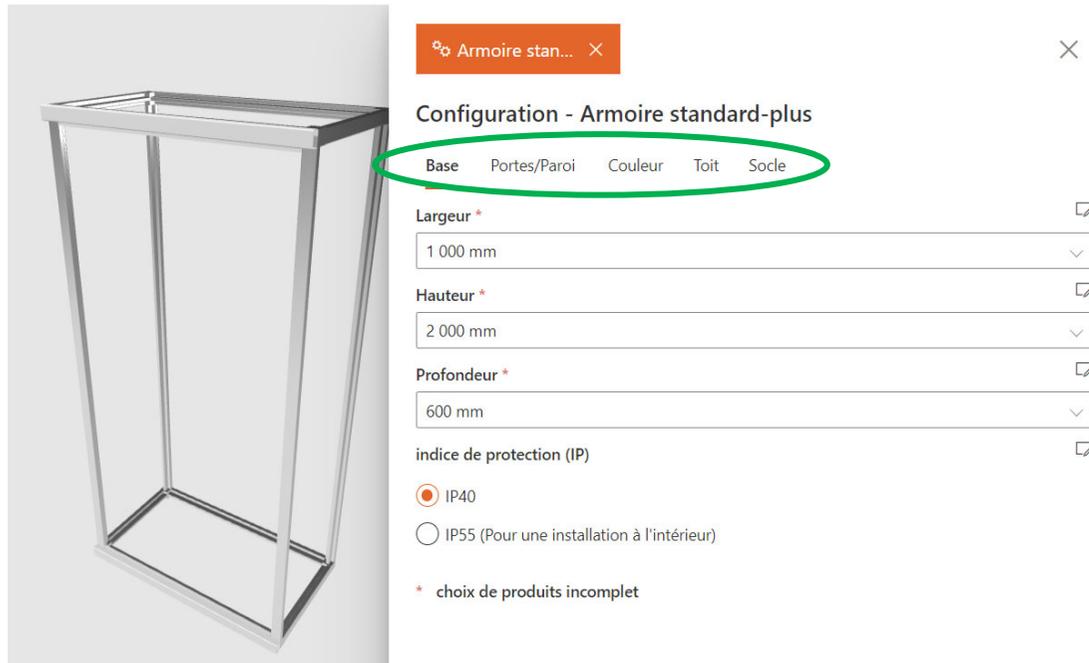

Configurateur

- Lorsque la configuration de l'armoire est terminée, cliquer sur " Fermer l'onglet "

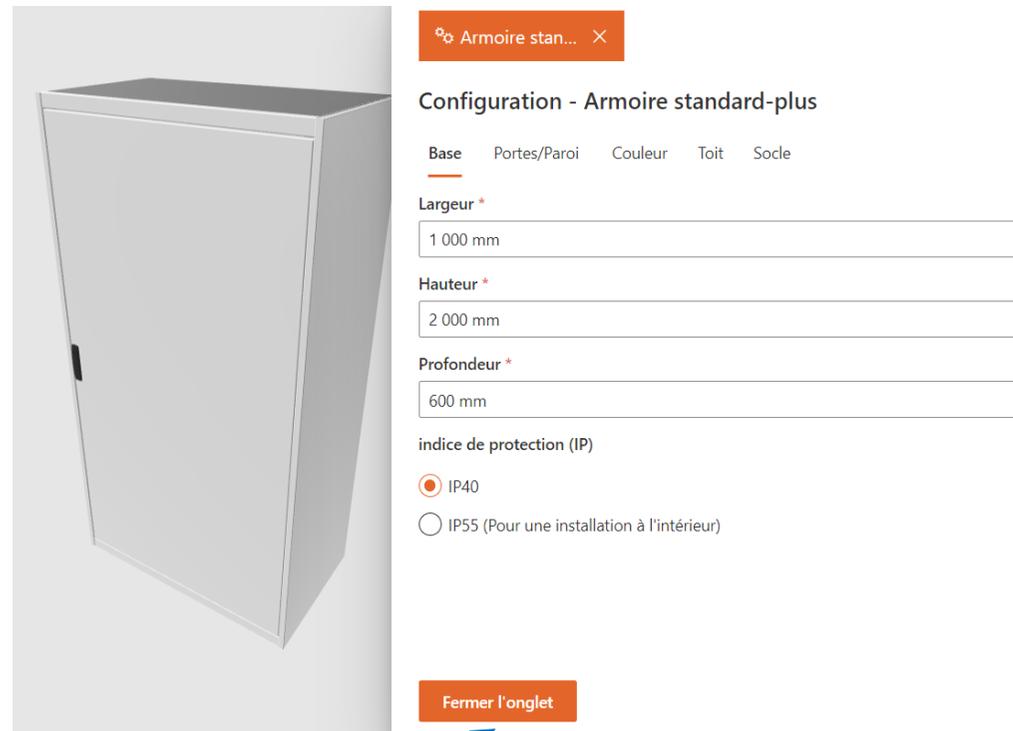

Armoire stan... X

Configuration - Armoire standard-plus

Base Portes/Paroi Couleur Toit Socle

Largeur *
1 000 mm

Hauteur *
2 000 mm

Profondeur *
600 mm

indice de protection (IP)


IP40

IP55 (Pour une installation à l'intérieur)

Fermer l'onglet




Configurateur

- Si l'on ferme les exigences et que l'on souhaite à nouveau modifier quelque chose, il suffit de cliquer sur le symbole "Configurations" et "Armoire standard-plus".

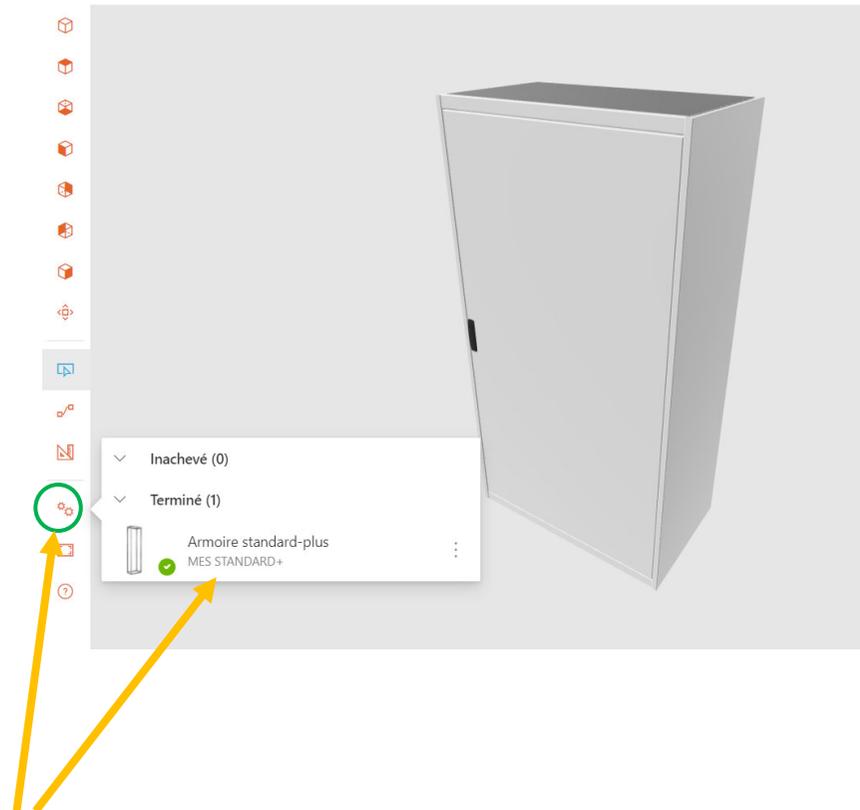


Configurateur

- Les découpes peuvent être placées sur l'armoire en les glissant depuis le menu.
- Selon la découpe, les dimensions peuvent être saisies.
- Clic droit de la souris sur "Position" et les coordonnées X et Y peuvent être saisies manuellement.
- le point zéro des découpes est toujours centré.

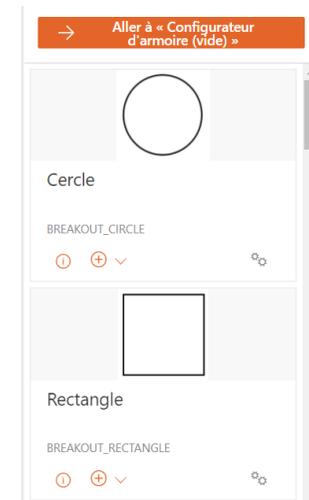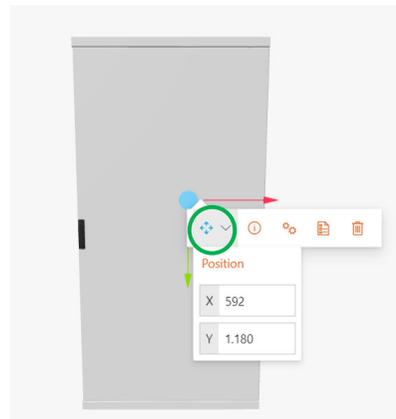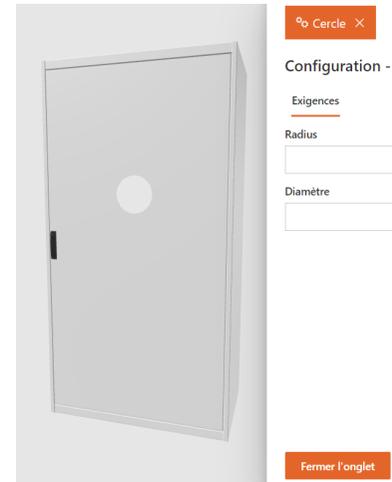



Configurateur

- Chaque pièce d'acier à usiner a une surface verrouillée et est indiquée par une ligne rouge en pointillés.
- Cette surface ne doit pas être dépassée.
- En cas de dépassement, un message d'erreur apparaît en haut à droite.

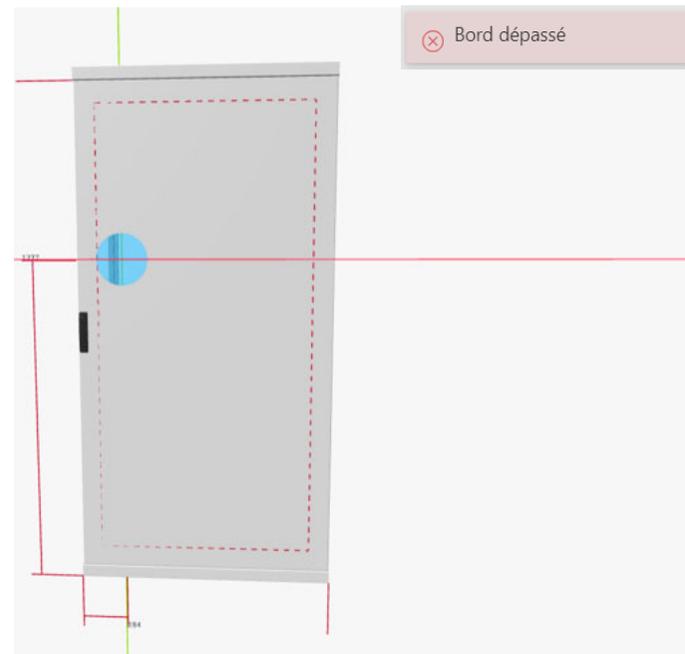


Configurateur

- En cliquant sur le "champ de cotation" et "cotation individuelle", les mesures sont affichées.

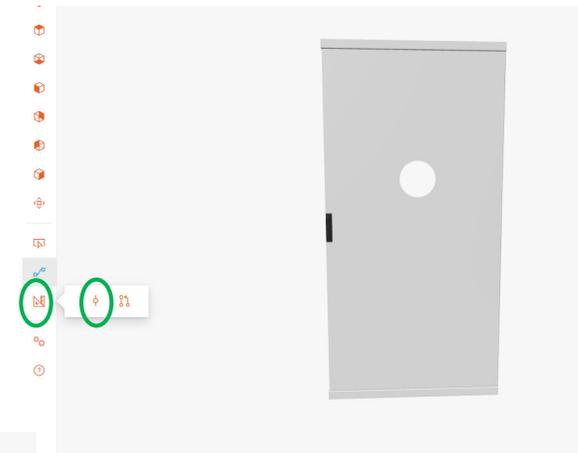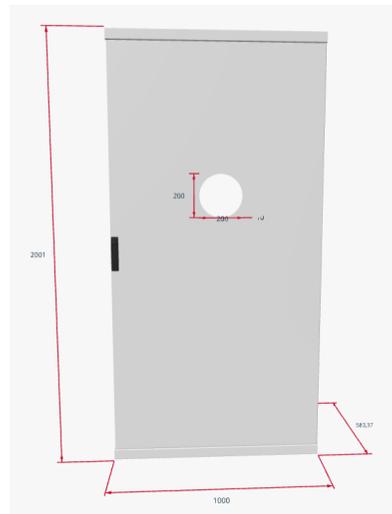


Configurateur

- En cliquant sur le bouton "Mesurer la distance", les mesures sont supprimées (cercle vert).
- En cliquant sur le champ "Sélection", il est possible de reprendre le travail normalement (cercle orange).

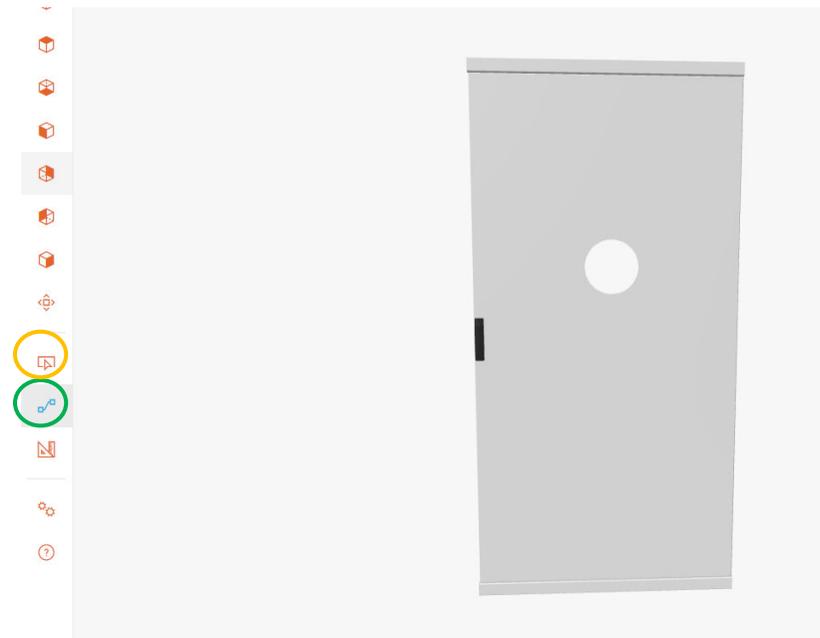

Configurateur

- Lorsque tout est terminé, cliquez sur " Résultat "

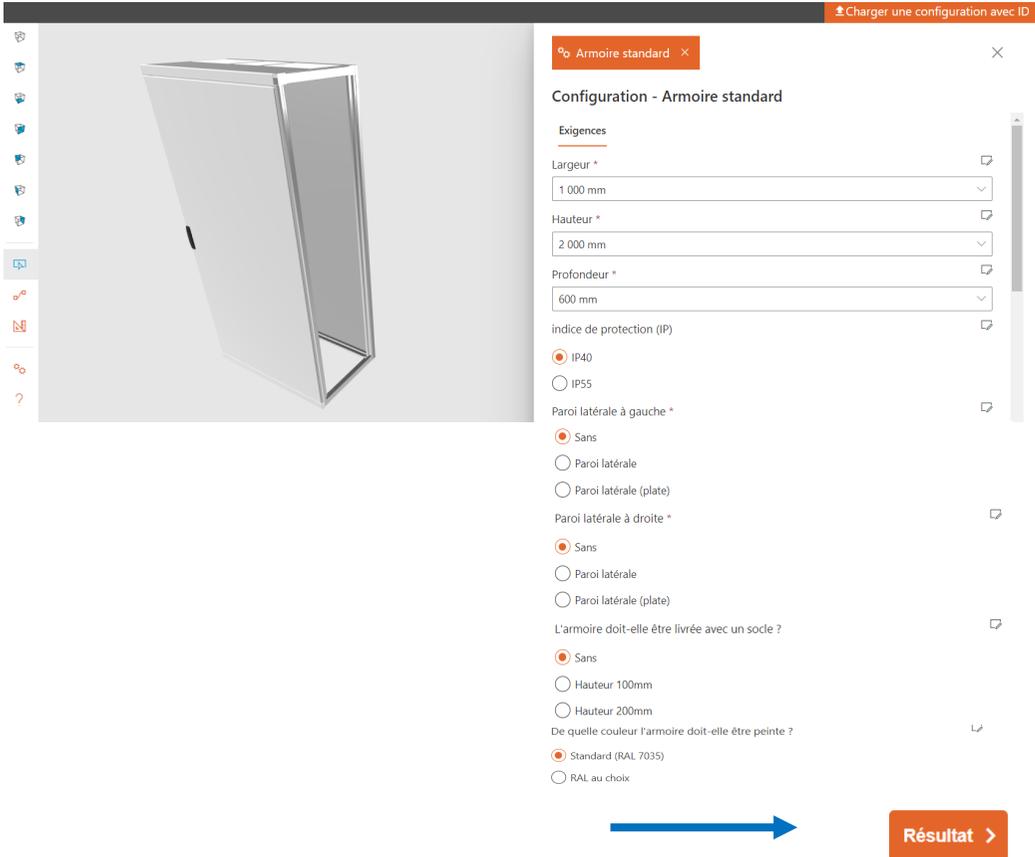

Charger une configuration avec ID

Armoire standard

Configuration - Armoire standard

Exigences

Largeur *
1 000 mm

Hauteur *
2 000 mm

Profondeur *
600 mm

indice de protection (IP)
 IP40
 IP55

Paroi latérale à gauche *
 Sans
 Paroi latérale
 Paroi latérale (plate)

Paroi latérale à droite *
 Sans
 Paroi latérale
 Paroi latérale (plate)

L'armoire doit-elle être livrée avec un socle ?
 Sans
 Hauteur 100mm
 Hauteur 200mm

De quelle couleur l'armoire doit-elle être peinte ?
 Standard (RAL 7035)
 RAL au choix

Résultat >

Configurateur

- Liste des pièces avec les prix bruts

[Charger une configuration avec ID](#)
[Sauvegarder](#)

[Choix du produit](#)
[Caractéristiques du produit](#)
[Configurateur](#)
[Résultat](#)

Position	Aperçu	Quantité	Unité de vente	Code produit	Description	Prix public unitaire	Prix public total
1		1	EA	M-R1006020S	Armoire standard IP40 1000x2000x600 7035	814,00 CHF	814,00 CHF
2		-	-	-	Gris clair	-	-
3		2	EA	M-SW6020	Paroi latérale IP40 2000x600 RAL7035	151,50 CHF	303,00 CHF
4		1	EA	MES-SOT601	Pièce angulaire socle racc.prof. 100x600	61,30 CHF	61,30 CHF
5		1	EA	MES-SV	Vissage du socle M8x50	5,55 CHF	5,55 CHF
6		2	EA	MES-SOB1001	Cache avant/arrière 1000x100 RAL9005	17,55 CHF	35,10 CHF
7		2	EA	MES-SB601	Cache latéral socle simple 100x600 9005	10,40 CHF	20,80 CHF
Total							1 239,75 CHF



Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques / Prix de vente conseillé hors TVA.

Informations supplémentaires sur le projet [Ajouter des informations](#)

[Nouvelle configuration](#)
[Téléchargement](#)
[Sauvegarder la configuration](#)

Données

- Si vous cliquez sur le bouton "Ajouter des informations", des informations supplémentaires sur le projet peuvent être ajoutées

- Adresse du client
- Informations sur le projet
- Informations supplémentaires

7		2	EA	MES-SB601	Cache latéral socle simple 100x600 9005	10,40 CHF	20,80 CHF
Total							1 239,75 CHF

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques / Prix de vente conseillé hors TVA.

Informations supplémentaires sur le projet

[Ajouter des informations](#) ▾

[Nouvelle configuration](#) + [Téléchargement](#) ▾ [Sauvegarder la configuration](#) ▾

Informations supplémentaires sur le projet

[Ajouter des informations](#) ▲

Informations supplémentaires sur le projet (facultatif)

Adresse du client

Informations sur le projet / adresse

Informations supplémentaires sur le placement du produit (pièce/étage)

Adresse client

projet

Informations étage

Données

- Si vous cliquez sur le bouton "Télécharger", vous recevrez un résumé et les rendus des produits
 - PDF avec tous les détails
 - Rendus

7	2	EA	MES-SB601	Cache latéral socle simple 100x600 9005	10,40 CHF	20,80 CHF	
Total						1 239,75 CHF	

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques / Prix de vente conseillé hors TVA.

Informations supplémentaires sur le projet

Ajouter des informations

Nouvelle configuration + Télécharger Télécharger Sauvegarder la configuration

Informations complémentaires

:hager

Mustername kurz

Hager AG
Schleitense 2
6520 Emmenbrücke
hager.ch
info@hager.com
Telefon +41 (0)41 209 90 00

22.02.2021

Konfigurations-ID: CXSNCD9K

Bitte klicken Sie Konfiguration über den folgenden Link erneut aufrufen:
<http://hager.ch/...>

Zur Bestellung senden Sie bitte dieses PDF oder die eingezeichnete Konfigurations-ID, unter Angabe der gewünschten Stückzahl pro Konfiguration an info@hager.com

Projekt Schulung
Raum 50 / Stockwerk 702

Zusammenfassung

Bestellnummer	Menge	ME	Beschreibung	Reihenfolge	EP in CHF	GP in CHF
M-41000005	1	ST	Gleichenstrich IP40 1000x2000x400 7035	42	134,00	134,00
M-SW6020	2	ST	Seitenwand IP40 2000x400 RAL7035	42	151,50	303,00

1/3

ID de configuration

Données


- Client peut simplement envoyer le PDF ou l'ID à Hager AG par courrier, c'est fait !



ID de la configuration: 8R7OPZQF

Numéro ID

- Le bouton "Charger" peut être utilisé pour recharger les configuration avec le numéros d'identification enregistrés

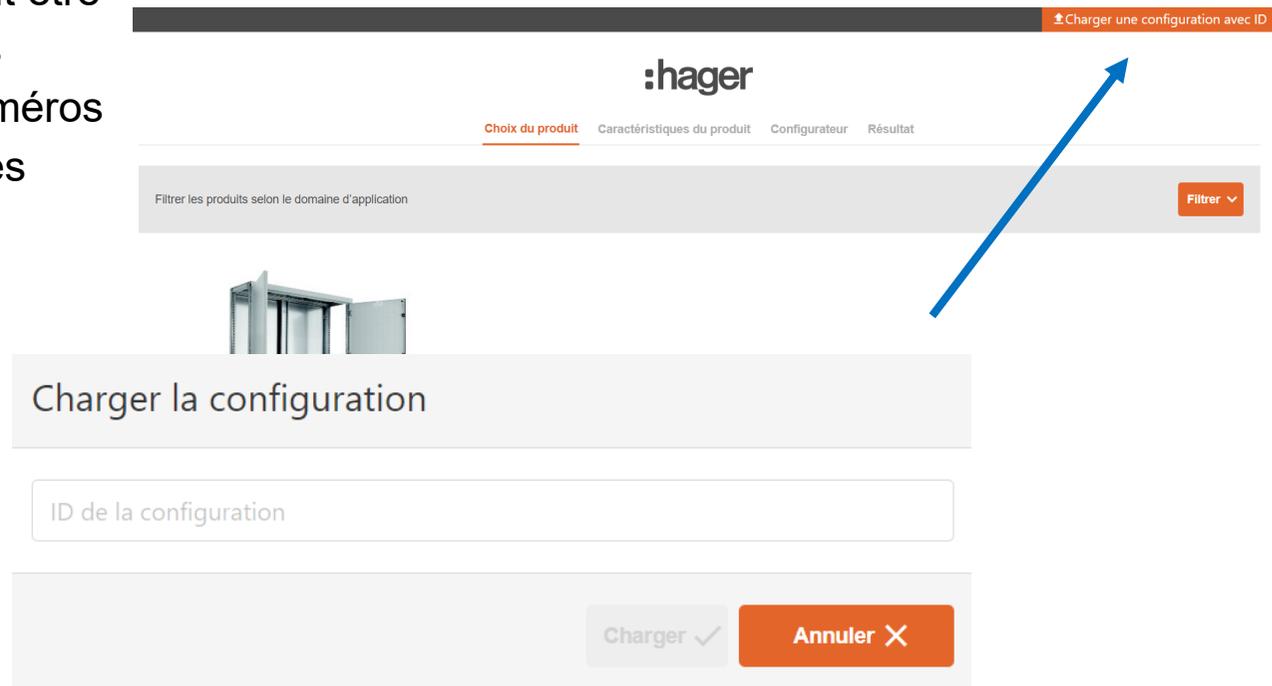

The screenshot displays the Hager website's configuration interface. At the top right, a dark bar contains the text "Charger une configuration avec ID". Below this, the Hager logo and navigation menu are visible. A filter bar allows users to filter products by application domain. The main content area shows a product image and a "Charger la configuration" dialog box. This dialog box includes a text input field for the configuration ID and two buttons: "Charger" (with a checkmark) and "Annuler" (with an X).

:hager

**Je vous remercie
de votre attention**