



orion plus

Coffrets et armoires étanche

Découvrez votre gamme de coffrets étanches IP65 et IP66 pour protéger vos installations électriques contre les agressions extérieures. Les coffrets et armoires orion+ en métal et polyester sont destinés à un usage général et sont adaptés pour les conditions les plus extrêmes (agressivité chimique, humidité, utilisation en extérieur...).

5 raisons de choisir orion+

Adaptés pour des installations intérieures et extérieures.
Porte avant, avec joint, ouverture à 140 degrés, ouverture à droite ou à gauche, facile à remplacer.
Fixation murale : trous de fixation dans le fond ou brides supplémentaires.
Équipement intérieur pour applications modulaires ou d'automatisation.
Conditionnement individuel dans des cartons solides.


Caractéristiques techniques

Indice de résistance aux chocs : IK10
Indice de protection : IP65
Classe I (version tôle) ou Classe II (version polyester)
Hauteur des armoires polyester : de 1200 à 2050 mm
Hauteur des coffrets : 300 à 1250 mm
Largeur : 200 à 1100 mm
Profondeur : 160 à 300 mm



Plaques démontables

Plaques hautes et basses démontables. Manipulation de la plaque facile (perçage des traversées de câbles).

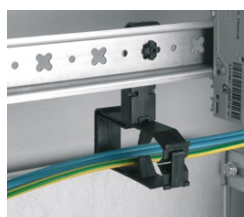

Câblage net

Installation propre des câbles, fixés par des bracelets guide-fil.



Vis imperdable

Fixation des plastrons par vis imperdable ¼ de tour.
Fixation plastron rapide.



Montage et câblage au choix

Le kit d'équipement modulaire est basé sur un système de montants fonctionnels et de rails DIN. Montage et câblage en dehors ou à l'intérieur du coffret.



Association facile

Coffrets métalliques montable sur socle ou associés verticalement par un kit conservant l'étanchéité de l'ensemble.



Un verrouillage rapide

Kits intégrés aux montants pour un verrouillage rapide sur les équerres de fixation. Montage des goulottes en vertical et horizontal impeccable.

Coffrets orion plus métalliques
page A.58*




Coffrets orion plus en polyester
page A.60*




Plaques de fond pleines ou perforées
page A.63*



Kit d'équipement pour appareillage modulaire page A.62*
sur châssis sur montants fonctionnels

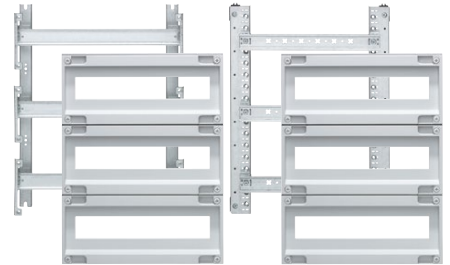

Rail réglable page A.62*

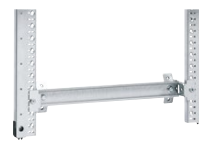

Traverse page A.62*



(*) En option, la traverse permet de pré-équiper les fonds des coffrets pour y monter les barrettes de terre sur socle

Coffrets métalliques

hauteur mm	largeur mm	profond. mm	coffret	kit modulaire			plastron plein h. 150	rail réglable	traverse	plaque de montage		socle h. 150
										pleine	perforée	
300	250	160	FL102A	-	-	-	-	-	-	FL402A	FL472A	-
350	300	160	FL104A	FL979A	24	2 rangées	FL711E	-	FL492A	FL404A	FL473A	-
350	300	200	FL105A	FL979A	24	2 rangées	FL711E	-	FL492A	FL404A	-	-
500	300	200	FL110A	FL981A	36	3 rangées	FL711E	-	FL492A	FL407A	FL474A	-
500	400	200	FL112A	FL992A	48	3 rangées	FL712E	FL500A	FL493A	FL408A	FL475A	-
650	400	200	FL117A	FL993A	64	4 rangées	FL712E	FL500A	FL493A	FL412A	FL476A	-
650	400	250	FL118A	FL993A	64	4 rangées	FL712E	FL500A	FL493A	FL412A	FL476A	-
650	500	200	FL119A	FL994A	88	4 rangées	FL713E	FL501A	FL494A	FL413A	FL477A	-
650	500	250	FL120A	FL994A	88	4 rangées	FL713E	FL501A	FL494A	FL413A	FL477A	FL958A
800	600	250	FL123A	FL996A	130	5 rangées	FL714E	FL502A	FL495A	FL415A	FL479A	FL959A
800	600	300	FL124A	FL996A	130	5 rangées	FL714E	FL502A	FL495A	FL415A	FL479A	FL960A
950	600	250	FL125A	FL997A	156	6 rangées	FL714E	FL502A	FL495A	FL416A	FL480A	FL959A
950	600	300	FL126A	FL997A	156	6 rangées	FL714E	FL502A	FL495A	FL416A	FL480A	FL960A
950	800	250	FL127A	FL998A	222	6 rangées	FL715E	FL503A	FL496A	FL417A	FL481A	FL961A
950	800	300	FL128A	FL998A	222	6 rangées	FL715E	FL503A	FL496A	FL417A	FL481A	FL962A
1250	800	300	FL130A	-	-	-	-	FL503A	FL496A	FL419A	FL483A	FL962A

Coffrets et armoires polyester

hauteur mm	largeur mm	profond. mm	coffret	équipement modulaire kit			plastron plein h. 150	rail réglable	traverse	plaque de montage	
										pleine	perforée
350	300	160	FL204B	FL980A	24	2 rangées	FL711E	-	FL492A	FL404A	FL473A
500	300	200	FL209B	FL981A	36	3 rangées	FL711E	-	FL492A	FL407A	FL474A
500	400	200	FL213B	FL992A	48	3 rangées	FL712E	FL500A	FL493A	FL408A	FL475A
650	400	200	FL216B	FL993A	64	4 rangées	FL712E	FL500A	FL493A	FL412A	FL476A
650	500	250	FL221B	FL994A	88	4 rangées	FL713E	FL501A	FL494A	FL413A	FL477A
800	600	300	FL229B	FL996A	130	5 rangées	FL714E	FL502A	FL495A	FL415A	FL479A
1150	600	300	FL302B	-	-	-	-	-	-	FL512E	-
1200	850	300	FL327B	-	-	-	-	-	-	FL522E	-
1450	850	300	FL352B (1)	-	-	-	-	-	-	FL520E + FL521E	-
1750	850	300	FL354B (1)	-	-	-	-	-	-	FL520E + FL522E	-
2050	1100	300	FL368B (1)	-	-	-	-	-	-	FL531E + FL532E	-

pour monter les plaques sur glissières, prendre les équerres FL450A

(1) armoire à double compartiment avec socle solidaire

plaques de montage : se montent en fond de coffret ou sur glissière à l'aide des équerres FL450A