

Ett uppslag till ditt Tillsammans för ett

sol- och laddprojekt bredare utbud



Vector utomhus UV
1 x 6 moduler
E-nr: 22 816 97



Personskyddsbrytare
4P typ A
E-nr: 21 636 72




Jordfelsbrytare
4P typ A
E-nr: 21 636 60



Överspänningsskydd
T2 3P 40 kA Solcell
E-nr: 52 715 99



Överspänningsskydd
T2 4P 40 kA
E-nr: 52 715 84

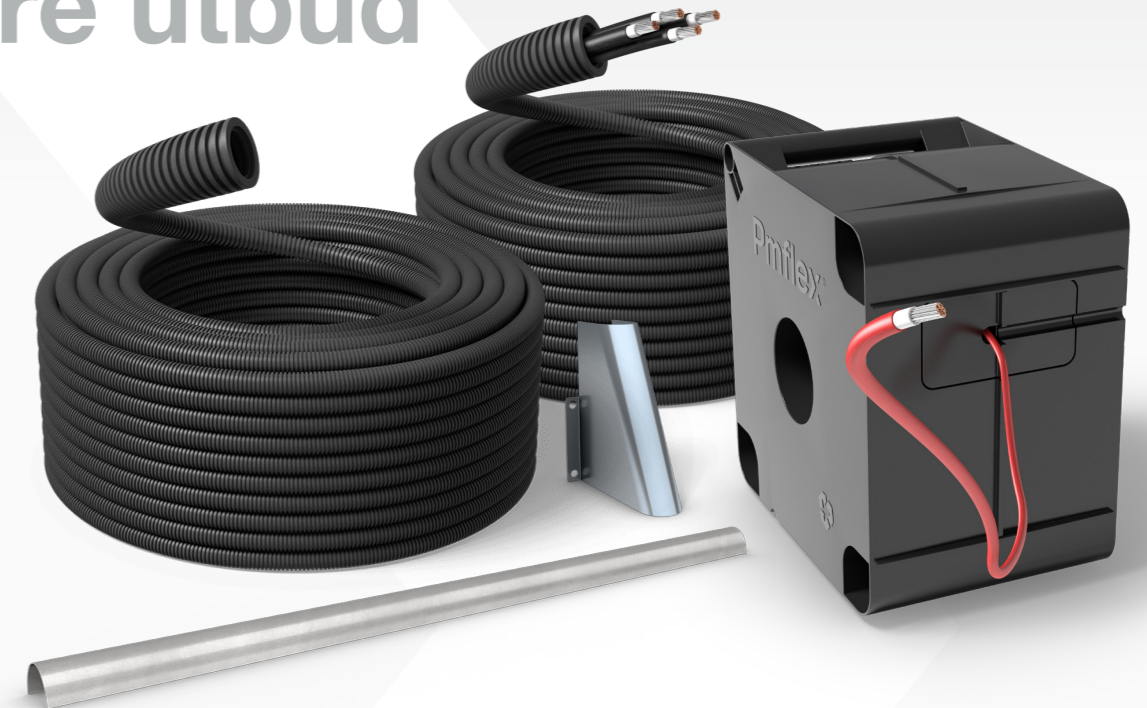

xSpeed 16 mm R100
E-nr: 14 139 10



25 mm 4x6 UV R50
E-nr: 14 164 14



Kabelskydd 16x1200 mm
E-nr: 06 669 00



Kabelskydd Fot 16 mm
E-nr: 06 669 30



4mm² Röd X200
E-nr: 05 152 77

Hagers säkra lösningar för sol och ladd

E-nr	Personskyddsbrytare
21 636 65	Personskyddsbrytare C10A 30MA A 6kA
21 636 69	Personskyddsbrytare C13A 30MA A 6kA
21 636 72	Personskyddsbrytare C16A 30MA A 6kA
21 636 73	Personskyddsbrytare C20A 30MA A 6kA
21 636 76	Personskyddsbrytare C25A 30MA A 6kA
21 636 77	Personskyddsbrytare C32A 30MA A 6kA
21 639 08	Personskyddsbrytare 4P C10A 30MA A 6kA QC
21 639 09	Personskyddsbrytare 4P C13A 30MA A 6kA QC
21 639 10	Personskyddsbrytare 4P C16A 30MA A 6kA QC
21 639 11	Personskyddsbrytare 4P C20A 30MA A 6kA QC
21 637 25	Personskyddsbrytare 4P C10A 300mA A 6kA
21 637 27	Personskyddsbrytare 4P C13A 300mA A 6kA
21 637 29	Personskyddsbrytare 4P C16A 300mA A 6kA
21 637 31	Personskyddsbrytare 4P C20A 300mA A 6kA
21 637 33	Personskyddsbrytare 4P C25A 300mA A 6kA
21 637 57	Personskyddsbrytare 4P C32A 300mA A 6kA

E-nr	Normkapslingar vector utomhus
22 816 96	Kapsling vector utomhus IP65 1 x 3 moduler
22 816 97	Kapsling vector utomhus IP65 1 x 6 moduler
22 816 98	Kapsling vector utomhus IP65 1 x 10 moduler
22 816 99	Kapsling vector utomhus IP65 1 x 12 moduler
22 817 00	Kapsling vector utomhus IP65 2 x 12 moduler
22 817 01	Kapsling vector utomhus IP65 3 x 12 moduler
22 817 02	Kapsling vector utomhus IP65 4 x 12 moduler
22 817 03	Kapsling vector utomhus IP65 1 x 18 moduler
22 817 04	Kapsling vector utomhus IP65 2 x 18 moduler
22 817 05	Kapsling vector utomhus IP65 3 x 18 moduler

E-nr	Noll- och jordskena till vector (beställs separat)
22 816 89	Noll-/jordskena till vector 3 moduler
22 816 91	Noll-/jordskena till vector 6 moduler
22 816 93	Noll-/jordskena till vector 10 moduler
22 814 70	Noll-/jordskena till vector 12-18 moduler
22 816 92	Hållare noll-/jordskena 12-18 mod (köps till 2281470)

E-nr	Jordfelsbrytare
21 636 11	Jordfelsbrytare 6kA 4P 25A 30mA Typ HI
21 636 12	Jordfelsbrytare 6kA 4P 40A 30mA Typ HI
21 636 60	Jordfelsbrytare 6kA 4P 25A 30mA Typ A
21 636 61	Jordfelsbrytare 6kA 4P 40A 30mA Typ A
21 636 66	Jordfelsbrytare 6kA 4P 25A 300mA Typ A
21 636 67	Jordfelsbrytare 6kA 4P 40A 300mA Typ A
21 637 68	Jordfelsbrytare 10kA 3P+N 25A 30mA F
21 637 69	Jordfelsbrytare 10kA 3P+N 40A 30mA F
21 637 73	Jordfelsbrytare 10kA 3P+N 25A 30mA Typ HI
21 637 74	Jordfelsbrytare 10kA 3P+N 40A 30mA Typ HI
21 637 79	Jordfelsbrytare 10kA 3P+N 25A 300mA Typ HI
21 637 81	Jordfelsbrytare 10kA 3P+N 40A 300mA Typ HI
21 638 17	Jordfelsbrytare 10kA 3P+N 25A 30mA B Typ B hfq
21 638 20	Jordfelsbrytare 6kA 4P 25A 30mA Typ A, QC
21 638 21	Jordfelsbrytare 6kA 4P 40A 30mA Typ A, QC
21 638 29	Jordfelsbrytare 10kA 3P+N 40A 30mA B Typ B hfq
21 638 31	Jordfelsbrytare 10kA 3P+N 40A 30mA Typ B
21 638 37	Jordfelsbrytare 10kA 3P+N 25A 300mA B Typ B hfq
21 638 38	Jordfelsbrytare 10kA 3P+N 40A 300mA B Typ B hfq
21 638 67	Jordfelsbrytare 10kA 3P+N 40A 300mA Typ B

E-nr	Överspänningsskydd
52 715 84	Överspänningsskydd T2 4P 40kA TNS indikering
52 715 87	Överspänningsskydd T2 4P 40kA TNS ind+kontakt
52 715 99	Överspänningsskydd T2 3P 40kA solcell DC

E-nr	Energimätare
09 002 77	Energimätare 1-fas direkt 40 A pulsutgång
09 002 82	Energimätare 3-fas direkt 80 A pulsutgång
09 001 97	Energimätare 3-fas direkt 80 A M-BUS
09 002 88	Energimätare 3-fas direkt 80 A Modbus

Pmflex breda utbud för sol- och laddprojekt

E-nr	Kabel för solceller
05 152 67	H1Z2Z2-K solcellskabel 4 mm² Svart X200
05 152 77	H1Z2Z2-K solcellskabel 4 mm² Röd X200
05 154 67	H1Z2Z2-K solcellskabel 6 mm² Svart X200
05 154 77	H1Z2Z2-K solcellskabel 6 mm² Röd X200

E-nr	Flexrör med kabel för solceller
14 164 10	Flexrör 16 mm H1Z2Z2-K 1x4 S R100
14 164 09	Flexrör 16 mm H1Z2Z2-K 1x4 R R100
14 184 78	Flexrör 16 mm H1Z2Z2-K 1x4 S B300
14 184 79	Flexrör 16 mm H1Z2Z2-K 1x4 R B300
14 149 10	Flexrör 16 mm H1Z2Z2-K 1x6 S R100
14 150 40	Flexrör 16 mm H1Z2Z2-K 1x6 R R100
14 184 81	Flexrör 16 mm H1Z2Z2-K 1x6 S B300
14 184 84	Flexrör 16 mm H1Z2Z2-K 1x6 R B300
14 149 11	Flexrör 20 mm H1Z2Z2-K 2x6 S R100
14 164 15	Flexrör 20 mm H1Z2Z2-K 2x6 R R100
14 164 13	Flexrör 25 mm H1Z2Z2-K 3x6 S R100
14 164 16	Flexrör 25 mm H1Z2Z2-K 3x6 R R100
14 164 14	Flexrör 25 mm H1Z2Z2-K 4x6 S R50
14 164 17	Flexrör 25 mm H1Z2Z2-K 4x6 R R50

E-nr	Flexrör för solceller
14 139 10	Flexrör 16 mm xSpeed UV R100
14 139 11	Flexrör 20 mm xSpeed UV R100
14 139 12	Flexrör 25 mm xSpeed UV R100
14 139 20	Flexrör 16 mm xSpeed UV R25
14 139 21	Flexrör 20 mm xSpeed UV R25
14 139 22	Flexrör 25 mm xSpeed UV R25
14 139 23	Flexrör 32 mm xSpeed UV R25
14 139 24	Flexrör 40 mm xSpeed UV R25
14 139 25	Flexrör 50 mm xSpeed UV R25

E-nr	Styva rör för solceller
14 167 52	VP-rör PP UV 16 mm 750N 3m
14 167 53	VP-rör PP UV 20 mm 750N 3m
14 167 54	VP-rör PP UV 25 mm 750N 3m
14 167 55	VP-rör PP UV 32 mm 750N 3m
14 167 56	VP-rör PP UV 40 mm 750N 3m
14 167 57	VP-rör PP UV 50 mm 750N 3m

E-nr	Skarvmuff UV
14 004 19	Skarvmuff med lås UV 16mm
14 004 21	Skarvmuff med lås UV 20mm
14 004 22	Skarvmuff med lås UV 25mm
14 004 23	Skarvmuff med lås UV 32mm
14 004 24	Skarvmuff med lås UV 40mm
14 004 25	Skarvmuff med lås UV 50mm

E-nr	Klammer för flexrör
15 060 31	APL klammer 16 mm
15 060 32	APL klammer 20 mm
15 060 33	APL klammer 25 mm
15 060 34	APL klammer 32 mm
15 060 35	APL klammer 40 mm
15 060 36	APL klammer 50 mm